

EcoTank ET-16605



Mit diesem funktionsreichen EcoTank-Drucker drucken Sie Dokumente bis zum Format DIN A3+ ganz einfach und zu geringen Kosten pro Seite und mit schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten.

Ein leistungsstarker DIN-A3+-Multifunktionsdrucker, der sich ideal für Unternehmen eignet. Dieser EcoTank-Drucker mit Fax verfügt über nachfüllbare Tintentanks für extrem kostengünstiges Drucken im Büro. Zu den weiteren Vorteilen gehören zwei vordere Papierfächer für insgesamt bis zu 500 Blatt, einen hinteren Einzug für 50 Blatt und einen automatischen 50-Blatt-Dokumenteneinzug (ADF).

Effizienz neu definiert

Mit diesem schnellen und effizienten Drucker drucken Sie die erste Seite in nur 5,5 Sekunden*. In Kombination mit der Duplexfunktion für beidseitiges Drucken und dem automatischen Dokumenteneinzug werden Ihre alltäglichen Druckaufträge zügiger denn je erledigt.

DIN-A3-EcoTank-Drucker mit vielen Funktionen

Der ET-16605 ist für Büroaufgaben mit DIN-A3+-Druck, DIN-A3-Scan, DIN-A3-Kopie und Fax konzipiert. Sämtliche Funktionen können Sie einfach und bequem über den 10,9 cm großen LCD-Touchscreen mit zusätzlichen Tasten auswählen und ausführen.

Weiter sparen

Jedes Mal, wenn Sie drucken, spart dieser EcoTank-Drucker bares Geld, denn die Kosten pro Seite sind unglaublich niedrig. Im Gegensatz zu anderen Druckern verfügt der EcoTank über große Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen nachgefüllt werden.

Schluss mit Unterbrechungen

Mit einer Tintenfüllung kann dieser EcoTank-Drucker mehrere Tausend Seiten drucken, und in den beiden vorderen DIN-A3-Papierfächern ist Platz für bis zu 500 Blatt. Sparen Sie Zeit dank des großzügigen hinteren 50-Blatt-Einzugs und A3-ADF.

Standortunabhängig drucken

Mit der Epson Smart Panel-App* senden Sie Dokumente einfach per WLAN und Wi-Fi Direct vom Mobilgerät aus an den Drucker. Verfügt auch über Ethernet.

Einfach in der Bedienung und zuverlässig

Das Befüllen der großen vorderen Tintentanks ist mit den wiederverschließbaren, intuitiven und tropffreien Tintenflaschen einfach. Der Heat-Free-PrecisionCore-Druckkopf ist für seine Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt und überdauert die Lebensdauer des Druckers.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Schneller, zeitsparender Druck**
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute*
- **DIN-A3+-Multifunktionsdrucker mit Touchscreen, automatischem Dokumenteneinzug und Fax**
Hochwertiges Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen in einem Gerät, plus große Papierfächer, um Ihnen Zeit zu sparen
- **Mehrere Anschlussoptionen für einfache Druckvorgänge**
USB, WLAN, Wi-Fi Direct, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken*
- **Ein Set Ersatztinten druckt bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe*.**
Fügen Sie einfach Papier hinzu, um mit wenig Aufwand zu drucken!
- **Nummer 1 unter den Tintentankdruckern weltweit***
100 Millionen verkaufte EcoTank-Drucker weltweit*

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Minimale Tröpfchengröße	3,8 pl
Tintentechnologie	Pigmenttinte
Druckauflösung	4.800 x 2.400 dpi
DRUCK	
Druckgeschwindigkeit	25 Seiten/MinSchwarzweiß, 12 Seiten/MinFarbe
ISO/IEC 24734	
Maximale	32 Seiten/MinSchwarzweiß (Normalpapier), 22 Seiten/MinFarbe (Normalpapier)
Druckgeschwindigkeit	
Empfohlenes Druckvolumen	3.300 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter http://www.epson.eu/testing .	
SCANNEN	
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)
FAX	
Fax-Kurzwahltasten (max.)	200 Namen und Zahlen
Seitenspeicher	bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, In Ordner faxen, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception
PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Anzahl der Papierfächer	3
Papierformate	DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag)
Duplex	Ja (DIN A4/A3, Normalpapier)
Automatischer Dokumenteneinzug	50 Seiten
Paper Tray Capacity	550 BlattStandard
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Exemplar (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Fax (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiger Scan (DIN A4/DIN A3, Normalpapier), Automatischer Duplexdruck (DIN A4/A3, Normalpapier), Randlosdruck
ALLGEMEINES	
Energieverbrauch	19 W(Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W(Energiesparmodus), 8,9 W(Betriebsbereit), 0,2 W(ausgeschaltet), TEC0,13 kWh/week
Abmessungen	515 x 500 x 350 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	20,7 kg
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in, 200.000 Seiten Optionaler Geräteschutz verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH72405
Barcode	8715946734583
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	2 Stück

Epson Deutschland GmbH
Schießsstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch


Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EcoTank ET-16605

LIEFERUMFANG

- 1 Tintenset (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml cmY)
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Bedienungsanleitung

KOMPATIBILITÄT DER TINTENFLASCHEN

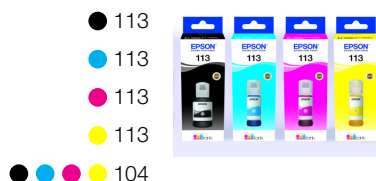

ERGIEBIGKEIT DER TINTENFLASCHEN



Im Lieferumfang	4.500 Seiten*	2.800 Seiten*
Ersatztinte	7.500 Seiten*	6.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Siehe epson.de/ecotankfootnotes

EPSON®