

Delock RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A Metall

Kurzbeschreibung

Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich werkzeugfrei und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.



Spezifikation

- Anschlüsse: 1 x RJ45 Stecker
- Kabelführung 180°
- Geschirmt (STP)
- Cat.6A Spezifikation
- Verschraubbare Zugentlastung
- Material: Zink Druckguss
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,573 mm (23 - 26 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 7,5 mm
- Maße (LxBxH): ca. 66,0 x 18,4 x 13,8 mm

Packungsinhalt

- RJ45 Stecker
- Einfädelhilfe
- Staubschutz

Artikel-Nr. 86287


EAN: 4043619862870

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Poly Bag



Abbildungen

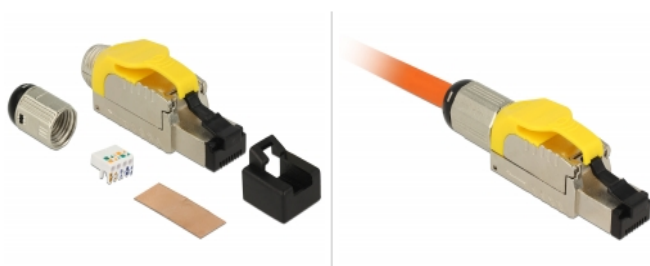



Allgemein	
Geeignet für Leiterquerschnitt:	23 - 26 AWG
Schnittstelle	
Extern:	1 x RJ45 Stecker
Intern:	1 x LSA Leiste
Technische Eigenschaften	
Kategorie:	Cat.6A
Schirmung:	geschirmt
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Zink Druckguss
Länge:	66,0 mm
Breite:	18,4 mm
Höhe:	13,8 mm