

Platinenhalterung (72 mm) für Hutschiene 5 cm lang


Beschreibung

Mit dieser Platinenhalterung von Delock können Platinen mit einer Breite von 72 mm aufgenommen werden, um sie an einer 15 mm oder 35 mm breiten Hutschiene zu befestigen. Die Platinenhalterung kann individuell in verschiedenen Längen gekürzt werden. Nach der Kürzung, können die beiden Endkappen wieder aufgesteckt werden.

[Platinenhalterung \(72 mm\) für Hutschiene](#)

Hinweis

Zusätzliche Endkappen sind optional bei Delock erhältlich.
Artikelnummer: 66064.

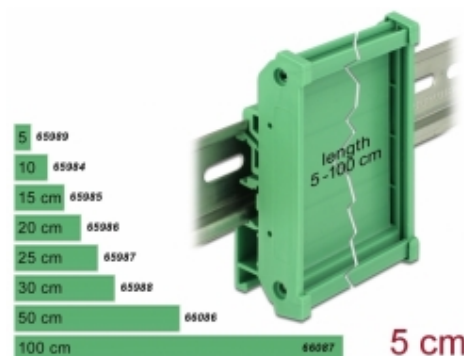

Artikel-Nr. 65989

EAN: 4043619659890

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Geeignet für Platinen mit einer Breite von 72 mm
- Umgebungstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Hutschienebefestigung: 15 mm und 35 mm
- 4 x Befestigungslöcher
- Befestigungslochdurchmesser: 3,5 mm
- Lochabstand: ca. 70 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün




Systemvoraussetzungen

- 15 mm oder 35 mm Hutschiene


Packungsinhalt

- 1 x Platinenhalterung
- 4 x Schraube
- 2 x Endkappen

Abbildungen

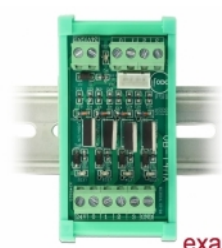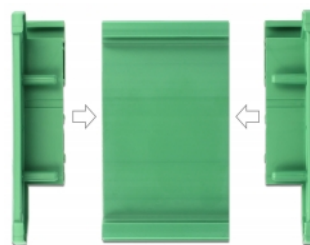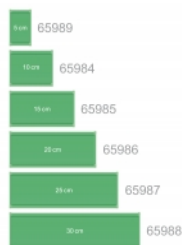

example

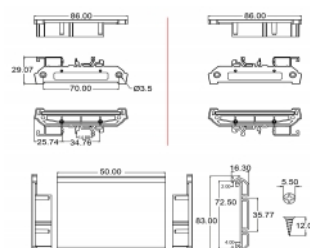

Allgemein

Montageart:	Hutschienebefestigung: 15 mm und 35 mm
-------------	--

Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	5 cm
Farbe:	grün

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de