

Terminalblock Set für Hutschienen 10 Pin mit Rastermaß 5,08 mm gewinkelt


Beschreibung

Dieses Terminalblock Set von Delock ist zur Montage an einer Hutschiene geeignet. Damit können z. B. Daten- oder Stromkabel über den Terminalblock angeschlossen werden.

Hutschienenbefestigung

Dieses Terminalblock Set kann an einer 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden.

[Terminalblock Set für Hutschiene](#)

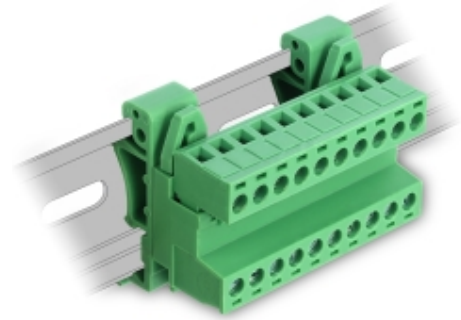

Artikel-Nr. 66082

EAN: 4043619660827

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - Terminalblock:
 - 1 x 10 Pin Stecker
 - 1 x 10 Pin Schraubklemme
 - Verbindungsklemme:
 - 1 x 10 Pin Buchse
 - 1 x 10 Pin Schraubklemme
- Rastermaß: 5,08 mm
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Verwendbar für einen Drahtquerschnittbereich von 24 bis 12 AWG
- Spannungsfestigkeit: AC 2500 V / 1 min
- Nennspannung nach: UL: 300 V, EN: 320 V
- Nennstrom nach: UL: 10 A, EN: 15 A
- Hutschienenbefestigung: 35 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Maße (LxBxH): ca. 42,50 x 32,45 x 52,85 mm

Packungsinhalt

- Terminalblock
- Verbindungsklemme
- Hutschienenclip

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	24 - 12 AWG
Montageart:	Hutschiene 35 mm

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 10 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x 10 Pin Schraubklemme
Anschluss 3:	1 x 10 Pin Buchse
Anschluss 4:	1 x 10 Pin Schraubklemme

Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 105 °C
----------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	42,50 mm
Breite:	32,45 mm
Höhe:	52,85 mm
Farbe:	grün

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de