

Delock USB 10 Gbps USB Type-C™ Switch 2 auf 1 bidirektional 8K

Kurzbeschreibung

Dieser USB Type-C™ Switch von Delock ist ein **manueller bidirektionaler Umschalter** zur Verbindung verschiedener Geräte mit **USB Type-C™** Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet.

Funktion 1

Ein USB Type-C™ Gerät wie ein Monitor oder ein externer Speicher kann an zwei Computer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich der Computer auswählen, der mit dem Gerät verbunden wird.

Funktion 2


Es können zwei USB Type-C™ Geräte wie ein Monitor oder ein USB-PD Netzteil an einen Computer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, das mit dem Computer verbunden wird.

Flexibel einsetzbar

Der Switch unterstützt Grafiksignale mit bis zu **8K Auflösung**, USB-C™ mit bis zu **USB 10 Gbps** Datenrate und Power Delivery mit bis zu **100 W**. Damit ist er flexibel für verschiedene Aufgaben einsetzbar.

Hinweis

Thunderbolt™ Geräte oder Kabel werden nicht unterstützt.
Bitte verwenden Sie kurze und hochwertige Kabel, besonders für höhere Auflösungen.

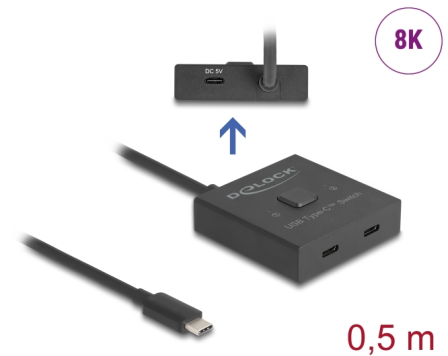

Artikel-Nr. 18911

EAN: 4043619189113

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

• Anschlüsse:

Funktion 1

Eingang: 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse

Ausgang: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker

Funktion 2

Eingang: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker

Ausgang: 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse

- 1 x USB Type-C™ Buchse (5 V Stromversorgung)
- 1 x Umschalttaste mit LED Anzeigen für 1 oder 2
- Auflösung bis zu:
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- USB Type-C™ Power Delivery (PD):
bis zu 20 V 5 A, max. 100 W
- Kunststoffgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 55 x 55 x 15 mm
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 50 cm


Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port
- USB Anschlusskabel
- Stromquelle mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Umschalter bidirektional
- USB Stromkabel, Länge: ca. 1 m
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

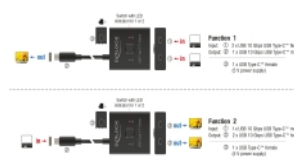

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	2 x USB Type-C™ Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	bis zu 10 Gbps
Maximale Bildauflösung:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge:	50 cm
Länge:	55 mm
Breite:	55 mm
Höhe:	15 mm
Farbe:	schwarz