
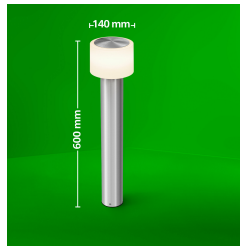


Produktdatenblatt

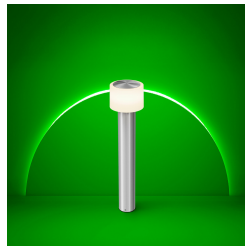

Philips Outdoor Ultra-Efficient Otis Sockelleuchte 4.3W, warmweißes Licht (2700K), 800 Lumen, IP44, Edelstahl

Setze mit der Outdoor Ultra-Efficient Otis Sockelleuchte edle Akzente entlang Deiner Wege und Beete. Dank UltraEfficient LED-Technologie sparst Du bis zu 50 % Energie im Vergleich zu herkömmlicher LED-Beleuchtung – bei warmweißem Licht (2700K) und 800 Lumen für eine gemütliche Gartenbeleuchtung. Das hochwertige Edelstahlgehäuse ist besonders korrosionsbeständig und übersteht Wind und Wetter zuverlässig. Mit Schutzklasse IP44 ist die Leuchte optimal gegen Spritzwasser geschützt. Das zeitlose, elegante Design passt zu jedem modernen Gartenstil. Effizient, langlebig, edel: Dein neuer Begleiter für die Wege- und Gartenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	4.3
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP44
Volt	230
Lumen	800
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169351356
Bestellnummer (EOC)	35135600
12NC	929004141101
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.85
Artikel mit Verpackung / kg	1.02

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	60.0	14.0	14.0
Verpackung in cm (H/B/T)	61.0	15.0	15.0

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Metall
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Sockel
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.