
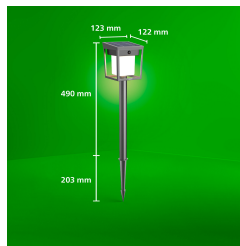


Produktdatenblatt

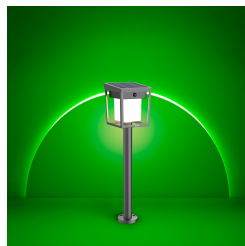

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Blaise Sockelleuchte 1.5W, Linkable Funktion, Tageslicht- und Bewegungssensor, warmweißes Licht (3000K), IP44, anthrazit

Setze mit der Outdoor Ultra-Efficient Solar Blaise Sockelleuchte kabellose, verkettbare Lichtakzente entlang Deiner Wege und Beete – ganz ohne Stromanschluss. Dank der Linkable-Funktion lassen sich mehrere Leuchten einfach miteinander verbinden, für ein durchgängiges Lichtkonzept im Garten. Der Tageslicht- und Bewegungssensor schaltet automatisch bei Dämmerung und Bewegung ein. Warmweißes Licht (3000K) sorgt für eine einladende Lichtstimmung. Mit Schutzklasse IP44 ist die Leuchte zuverlässig gegen Spritzwasser geschützt. Das moderne, anthrazitfarbene Design fügt sich elegant in jeden Garten ein. Kabellos, verkettbar, nachhaltig: Dein neuer Begleiter für die Gartenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	1.5
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse III
Schutzart	IP44
Volt	4
Lumen	250
Kelvin	3000

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.53
Artikel mit Verpackung / kg	0.81

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169362109
Bestellnummer (EOC)	36210900
12NC	929004631801
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405499090
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	69.0	12.0	12.0
Verpackung in cm (H/B/T)	37.5	18.5	14.5

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Sockel
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.