


Produktdatenblatt

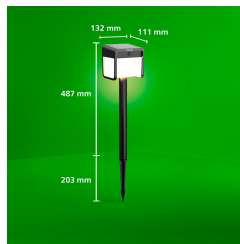

Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Ezra Sockelleuchte 1.8W, Tageslicht- und Bewegungssensor, warmweißes Licht (3000K), IP44, schwarz

Setze mit der Outdoor Ultra-Efficient Solar Ezra Sockelleuchte kabellose Lichtakzente entlang Deiner Wege und Beete. Dank integrierter Solar-Power benötigst Du keinen Stromanschluss – einfach aufstellen und die Sonne übernimmt den Rest. Der Tageslicht- und Bewegungssensor schaltet die Leuchte automatisch bei Dämmerung und Bewegung ein, für mehr Komfort und Sicherheit. Warmweißes Licht (3000K) sorgt für eine einladende Lichtstimmung im Garten. Mit Schutzklasse IP44 ist die Leuchte zuverlässig gegen Spritzwasser geschützt. Das elegante, schwarze Design fügt sich harmonisch in jeden Garten ein. Kabellos, automatisch, nachhaltig: Dein neuer Begleiter für die Gartenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	1.8
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse III
Schutzart	IP44
Volt	4
Lumen	250
Kelvin	3000

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169362123
Bestellnummer (EOC)	36212300
12NC	929004631901
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405499090
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.60
Artikel mit Verpackung / kg	0.88

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	69.0	11.0	13.0
Verpackung in cm (H/B/T)	37.5	18.5	14.5

Design/Materialausführ.

Material	Plastik
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Sockel
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.