
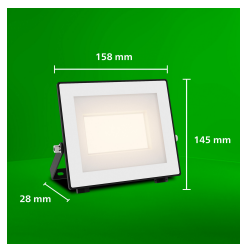


Produktdatenblatt

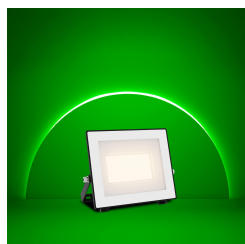

Philips Outdoor Ultra-Efficient Flutlicht Lois 14W, 3000 Kelvin, 2600 Lumen, IP65, anthrazit

Das Outdoor Ultra-Efficient Flutlicht Lois sorgt für gemütliche, kraftvolle Ausleuchtung Deiner Terrasse oder Einfahrt. Mit 2600 Lumen und warmweißem Licht (3000K) schafft es eine angenehme, einladende Lichtstimmung im Außenbereich. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig – nachhaltig und kosteneffizient. Mit Schutzklasse IP65 ist das Flutlicht bestens gegen Staub und starken Strahlwasser geschützt, ideal für den ganzjährigen Außeneinsatz. Das robuste, anthrazitfarbene Gehäuse übersteht Wind und Wetter zuverlässig. Gemütlich, effizient, wetterfest: Dein neuer Begleiter für die Außenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	14
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP65
Volt	230
Lumen	2700
Kelvin	3000

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.35
Artikel mit Verpackung / kg	0.37

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169365308
Bestellnummer (EOC)	36530800
12NC	929004642801
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405413990
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	15.0	3.0	16.0
Verpackung in cm (H/B/T)	16.6	14.2	3.7

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Scheinwerfer
Kabellänge	0.3m
Höhenverstellbar	



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.