
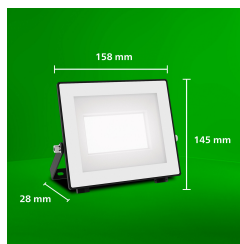


Produktdatenblatt

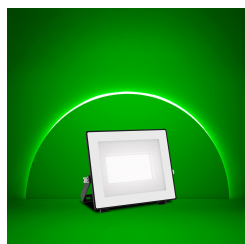

Philips Outdoor Ultra-Efficient Flutlicht Lois 24W, 5000 Kelvin, 4500 Lumen, IP65, anthrazit

Sorge mit dem Outdoor Ultra-Efficient Flutlicht Lois für kraftvolle Ausleuchtung deines Grundstücks. Mit satten 4500 Lumen und kühlem Tageslicht-Weiß (5000K) sorgt es für exzellente Sichtbarkeit auf Einfahrten, Terrassen oder im Garten. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig – nachhaltig und kosteneffizient. Mit Schutzklasse IP65 ist das Flutlicht bestens gegen Staub und starken Strahlwasser geschützt, ideal für den ganzjährigen Außeneinsatz. Das robuste, anthrazitfarbene Gehäuse übersteht Wind und Wetter zuverlässig. Kraftvoll, effizient, wetterfest: Dein neuer Begleiter für die großflächige Außenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	24
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP65
Volt	230
Lumen	4600
Kelvin	5000

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169365360
Bestellnummer (EOC)	36536000
12NC	929004643101
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405413990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.52
Artikel mit Verpackung / kg	0.56

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	17.0	3.0	20.0
Verpackung in cm (H/B/T)	20.4	16.2	3.7

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Scheinwerfer
Kabellänge	0.3m
Höhenverstellbar	



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.