
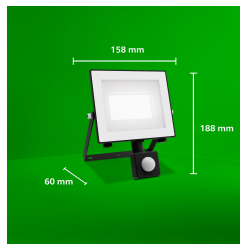


## Produktdatenblatt

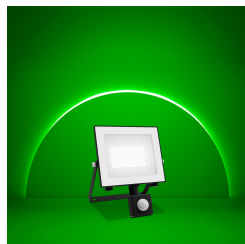

## Philips Outdoor Ultra-Efficient Flutlicht Lois 14W, 5000 Kelvin, 2650 Lumen, Bewegungssensor, IP65, anthrazit

Das Outdoor Ultra-Efficient Flutlicht Lois mit Bewegungssensor sorgt für automatische Sicherheit und kraftvolle Ausleuchtung deines Grundstücks. Mit 2650 Lumen und kühlem Tageslicht-Weiß (5000K) sorgt es für exzellente Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Der integrierte Bewegungssensor schaltet die Leuchte automatisch ein, sobald Du Dich näherst – für mehr Komfort und Sicherheit. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig. Mit Schutzklasse IP65 ist das Flutlicht bestens gegen Staub und starken Strahlwasser geschützt. Automatisch, kraftvoll, effizient: Dein neuer Wächter für die Außenbeleuchtung.

### Technische Daten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Max. Wattage | 14              |
| Sockel       | Integrierte LED |
| Schutzklasse | Klasse I        |
| Schutzart    | IP65            |
| Volt         | 230             |
| Lumen        | 2750            |
| Kelvin       | 5000            |

### Artikeldaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN Artikel         | 8720169365407 |
| Bestellnummer (EOC) | 36540700      |
| 12NC                | 929004643301  |
| Flammenanzahl       | 1             |
| Zolltarifnummer     | 9405413990    |
| Herkunftsland       | China         |

### Gewichte

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Artikelgewicht / kg netto   | 0.40 |
| Artikel mit Verpackung / kg | 0.46 |

### Verpackungsmaße

|                                  |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 19.0 | 6.0  | 16.0 |
| Verpackung in cm (H/B/T)         | 19.7 | 16.6 | 6.7  |

### Design/Materialausführ.

|            |           |
|------------|-----------|
| Material   | Aluminium |
| Grundfarbe | Grau      |
| Dimmeffekt |           |

### Energieeffizienz

|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | B |
|-----------|---|

### Inkl.

|                    |      |
|--------------------|------|
| Inkl. Batterie     | Nein |
| Inkl. Dimmschalter | Nein |
| Inkl. Bridge       | Nein |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja   |

### Verschiedenes

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Typ              | Scheinwerfer |
| Kabellänge       | 0.3m         |
| Höhenverstellbar |              |