




BM 27+

beurer
medical

BM 27+ Oberarm-Blutdruckmessgerät

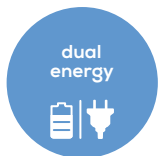

Mit USB-C Anschluss für optionalen Netzbetrieb



Manschettensitzkontrolle*:
für die korrekte Positionierung
der Manschette am Oberarm



Scan & Save - die einfache Art,
Blutdruckwerte in der App
zu speichern



Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

Übersichtlich, gut ablesbares Display

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse
mit farbiger Skala

Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen
Herzrhythmusstörungen

Vier Benutzerspeicher für je 30 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller Messwerte

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehler

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Inkl. 4x1,5 V Batterien AA und Aufbewahrungstasche

Netzteil separat erhältlich: Art.-Nr.: 072.78

Netzbetrieb: Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz; max. 0,5 A
Ausgang: 5V DC, 1A

Medizinprodukt nach neuer Medizinprodukteverordnung (EU)
2017/745 (MDR)

Produktmaße (LxBxH): 112 x 110 x 53 mm

Produktgewicht: ca. 344,3 g (mit Manschette, ohne Batterien)

5 Jahre Garantie

PZN: 19420377

VE: 4 / Transportkarton: 6 x 4

EAN-Nr.: 4211125 60418 9

Art.-Nr.: 604.18

*Manschettensitzkontrolle



604.18_BM27+_2024-06-21_03_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten