


Handtacker J-11

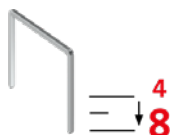

- Der einfache Handtacker aus ABS-Kunststoff für den gelegentlichen Einsatz im Garten oder Haushalt.
- Verarbeitet Feindrahtklammern von 4 bis 8 mm.
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung zum schnellen Nachladen
- Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker den exakten Klammerraustritt an

Artikelnummer	030-0471
EAN-Nr.	4009729082713
Ladepazität	100 x Feindrahtklammer A Typ 53
Verarbeitbare Materialien	Stoffe/ Textilien/ Polsterungen Teppiche weiche Kunststoffplatten (2-10 mm)
Features	Griff-Verriegelung Klammernsichtfenster Sicherheitsentriegelung Klammerraustrittsanzeige
Lademechanik	Unterlader

Handtacker J-11



Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.



Platzsparende Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch



Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige



Die gut sichtbaren, farbigen Piktogramme zeigen an, welche Klammern der Tacker verarbeitet.



Auf der rechten Seite des Tackers sind Informationen zur Klammerverarbeitung eingeprägt.