


Handtacker J-13

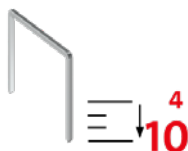

- Der kleine Handtacker mit hochwertigem ABS-Kunststoffgehäuse für den universellen Einsatz.
- Verarbeitet Feindrahtklammern von 4 bis 10 mm
- Verarbeitet Hammertacker Klammern H
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung zum schnellen Nachladen
- Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten
- Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker den exakten Klammeraustritt an

Artikelnummer	030-0472
EAN-Nr.	4009729082737
Ladekapazität	150 x Feindrahtklammer A Typ 53 150 x Feindrahtklammer H Typ 37
Verarbeitbare Materialien	Stoffe/ Textilien/ Polsterungen Teppiche weiche Kunststoffplatten (2-10 mm)
Features	Griff-Verriegelung Klammersichtfenster Sicherheitsentriegelung Klammeraustrittsanzeige Tiefeneinstellung
Lademechanik	Unterlader

Handtacker J-13



Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.



Platzsparende Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch



Der offene Klammerkanal zeigt den aktuellen Füllstand der Heftklammern an.



Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.



Die gut sichtbaren, farbigen Piktogramme zeigen an, welche Klammern der Tacker verarbeitet.



Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker den exakten Klammerraustritt an