

Hervorragender Arbeitspartner für die Telefon- und UC-Kommunikation

Der Yealink WH62 ist ein neues drahtloses DECT-Headset der Einstiegsklasse in zwei Ausführungen: WH62 Dual und WH62 Mono. Ermöglicht reibungsloses Arbeiten mit bedeutenden UC-Plattformen und lässt sich standardmäßig an IP-Telefone von Yealink anschließen. Full Band Audio- und Acoustic-Shield-Technologien von Yealink sorgen für ein kristallklares Klangerlebnis sowie deutliches Hören und Sprechen bei Telefonaten und exzellenten Musikgenuss. Gleich ob Kommunikation oder Zusammenarbeit im Fokus steht – der unterbrechungsfreie, bequem zu tragende WH62 mit einfacher Ohrsteuerung ist immer ein angenehmer Partner.



Acoustic-Shield-Technologie



Optimales Audioerlebnis



Tragekomfort für den ganzen Tag



Integrierter Klingelton




Anschluss mehrerer Geräte



Anpassbares Busylight



Einfache Bedienung

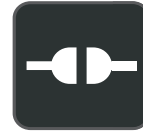

Plug and Play



WH62 Mono Teams
WH62 Mono UC

Native Integration

Dank der direkten Anschlussmöglichkeit eines Tischtelefons mit nur einem USB-Kabel sind EHS-Adapter ab sofort passé. Zudem lassen sich die 2 Mikro-USB-Anschlüsse der Basisstation zeitgleich mit PC und IP-Telefon verbinden. Durch die umfassende Integration in IP-Telefone von Yealink bleibt beim Tragen des WH62 nur noch ein kristallklares Anruferlebnis. Zugleich wird beim Arbeiten mit beliebten UC-Plattformen eine vielseitige Zusammenarbeit möglich.

Kristallklares Hören

Mit den beiden mit der Acoustic Shield-Technologie von Yealink ausgestatteten WH62-integrierten Mikrofonen werden Hintergrundgeräusche automatisch unterdrückt, während die Stimme des Teilnehmers weiter klar zu hören ist, wodurch die Kommunikation entscheidend verbessert wird.

Unterbrechungsfrei

Der WH62 ist Busylight-fähig. Leuchtet die Anzeige am Headset bzw. BLT60 auf dem Tisch rot, wird deutlich, dass der Anwender telefoniert und nicht unwissentlich unterbrochen werden sollte. Er kann sich weiter auf sein Gespräch konzentrieren, was für effizienteres Arbeiten und eine bessere Zusammenarbeit sorgt.

Komfort den ganzen Tag

Hundertten Kopfform-Bewertungen und tausenden Tragekomforttests zufolge erfüllt der WH62 nahezu alle ergonomischen Anforderungen. Mit erstklassigen weichen Lederpolstern und seinem leichten Design lässt er sich zudem den ganzen Tag bequem tragen. Und für mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten lässt sich der WH62 auch mit bis zu 160 m Abstand vom Tisch entfernt einsetzen.



WH62 Dual Teams
WH62 Dual UC

- 2 Mikro-USB-Anschlüsse
- Basisstation mit Klingelton
- Busylight-fähig
- Acoustic Shield-Technologie von Yealink
- Kompatibel mit Teams und Skype for Business
- Bis zu 14 Std. (Dual) / 13 Std. (Mono) Gesprächszeit
- Bis zu 160 m Drahtlos-Reichweite

Allgemeines

- 5 Funktionstasten
- 2 Mikro-USB-2.0-Anschlüsse
- USB-Anbindung für PC und IP-Telefon
- Integriertes Busylight mit LED-Anzeige
- Verstellbarer Auslegerarm: 320°
- Ladestation (für Headset)

Akku

- Sprechzeit: bis zu 13 Std. (Mono) bzw. 14 Std. (Dual)
- Standby-Zeit: 90 Std. (Mono), 125 Std. (Dual)
- Ladedauer: 2,5 Std. (5 V / 1,2 A)

DECT

- Drahtlos-Reichweite: bis zu 160 m / 525 Fuß
- Sichere DECT-Kommunikation (je nach Ausführung): Schritt C – Authentifizierung – DSAA2, Verschlüsselung – DSC2 (128 Bit)

Audio (Headset)

- Mikrofontyp: Dual-Mikrofon
- Wirkungsgrad Mikrofon: -44.0+/-3 dBV
- Mikrofrequenzbereich: 100 Hz – -10 kHz

- Lautsprechergröße: Φ 28
- Wirkungsgrad Lautsprecher: 92.5+/-3 dB, 0.179 V
- Impedanz Lautsprecher: 32+/-4.8 Ω
- Max. Lautsprecherleistungsleistung: 30 mW
- Lautsprecherfrequenzbereich: 20 Hz-20 kHz
- Sprechmodus: Breitband, 100Hz – 8kHz, 16kHz Abtastrate
- Musikmodus: Full Band, 20Hz – 20kHz, 48kHz Abtastrate, Stereo (Stereo wird nur vom Dual-Headset unterstützt)
- Gehörschutz
 - Schutz vor Schallspitzen (EN50332)
 - Australische Schutzverordnung G616 (AU G616)
 - Schutz vor täglicher Lärmbelastung

Audio (Basisstation)

- Klingeltongröße: Φ 20
- Klingeltonempfindlichkeit: 87+/-3 dB, 0.1 W, 0.1 M
- Klingeltonwiderstand: 8+/-1.2 Ω
- Max. Klingeltoneingangsleistung: 1,5 W
- Klingeltonfrequenzbereich: 100 Hz – -10 kHz

Einfache Anrufverwaltung

- Anruf annehmen/beenden/ablehnen
- Lautstärke erhöhen/verringern
- Mikrofon stummschalten

- Mikrofonauslegerarm stummschalten nach oben, lautschalten nach oben


Verpackungskenndaten

- Verpackungsinhalt:
 - Basisstation
 - Mono-/Dual-Headset
 - Yealink Netzteil
 - Telefonkabel für WH62/WH63
 - 1,2 m USB-2.0-Kabel
 - 0,8m USB-2.0-Kabel
 - Kurzanleitung
- Optionales Zubehör:
 - Busylight BLT60
- WH62 Mono: Basis: 208 g, Headset: 80g
- WH62 Dual: Basis: 208 g, Headset: 127g
- Menge/Karton: 10 Stück
- Nettogewicht/Karton:
 - WH62 Mono: 6,60 kg; WH62 Dual: 7,10 kg
- Verpackungsgröße: 260mm*203mm*112mm
- Kartonabmessung: 575mm*530mm*218mm

Zertifizierungen



Verbindung

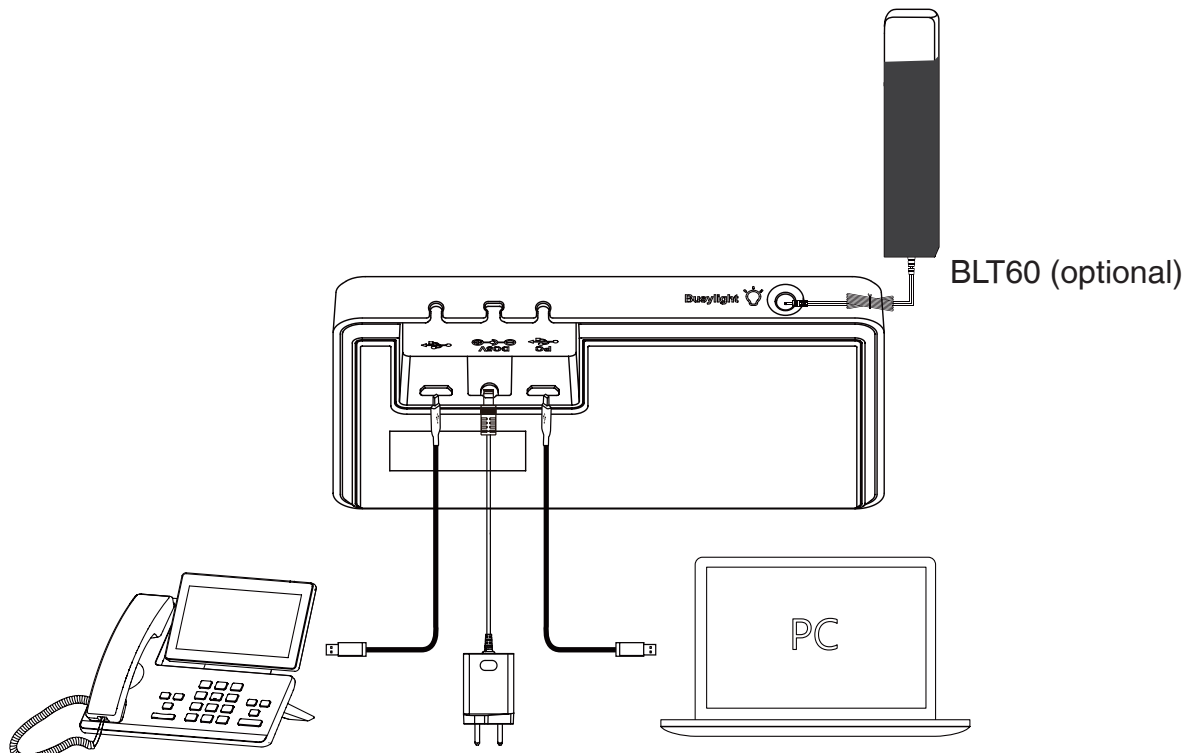

Produktart	SKU	Modellname
Produkt	1308000	WH62 Mono Teams
	1308005	WH62 Mono UC
	1308001	WH62 Dual Teams
	1308006	WH62 Dual UC
Zubehör	1308019	EHS60
	330100010025	Foamy Ear Cushion for WH62/WH66/UH36/YHS36 (1 PCS)
	330100010014	Leather Ear Cushion for WH62/WH66/UH36/YHS36 (1 PCS)
	330100010026	Foamy Ear Cushion for WH62/WH66/UH36/YHS36 (12 PCS)
	330100010015	Leather Ear Cushion for WH62/WH66/UH36/YHS36 (12 PCS)

Über Yealink

Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist eine globale Marke, die sich auf Videokonferenzen sowie Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen spezialisiert. Diese zeichnen sich durch höchste Qualität, innovative Technologie und benutzerfreundliche Erlebnisse aus. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen, hat Yealink den größten Weltmarktanteil an SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (<http://support.yealink.com/>). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über unser Ticketsystem (<https://ticket.yealink.com>) an uns heranzutragen.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Adresse: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli
District, Xiamen, Fujian, P.R.C
Copyright ©2023 Yealink Inc. Alle Rechte vorbehalten.