

UC-Komplett-Arbeitsplatzsystem zur Neuausrichtung des Arbeitsbereichs

Der Yealink WH66 ist ein branchenführendes drahtloses DECT-Headset in den beiden Ausführungen WH66 Dual und WH66 Mono, mit dem eine vollkommen neue Form der Zusammenarbeit am Schreibtisch möglich wird. Ermöglicht reibungsloses Arbeiten mit bedeutenden UC-Plattformen und lässt sich standardmäßig an IP-Telefone von Yealink anschließen. Der kapazitive Touchscreen mit 4" (480 x 800) der Basisstation sorgt für ein gänzlich neues Arbeitserlebnis, sodass der Anwender mit nur einer Berührung alles unter Kontrolle hat. Ermöglicht Einsatz als Arbeitsplatzsystem, Anrufverwaltung, Anschluss an mehrere Geräte (Tischtelefon/Mobiltelefon/Computer) sowie drahtloses Aufladen von Mobiltelefonen und spielt sogar als Freisprechanlage eine Rolle. Und das Beste ist, dass so ein multifunktionales Arbeitsplatzsystem einfach nur direkt eingesteckt werden muss. Einfachste Handhabung – größtmögliche Einsatzfreude.



Acoustic-Shield-Technologie



Optimales Audioerlebnis



LCD-Touchscreen



Anschluss mehrerer Geräte



Freisprechmodus




Integrierter USB-Hub



Drahtloses Qi-Ladegerät



Anpassbares Busylight

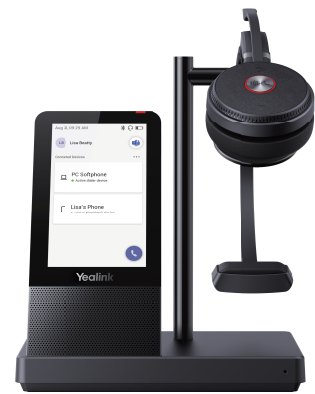

WH66 Mono/Dual: Teams
WH66 Mono/Dual: UC

UC-Komplett-Arbeitsplatzsystem

Zusammenarbeit am Schreibtisch sorgt insbesondere beim Arbeiten von Zuhause aus für erheblich mehr Effizienz, wobei es jedoch auch ärgerlich sein kann, wenn der Tisch unaufgeräumt ist und zahlreiche Gerätekabel herumliegen. Mehr Kontrolle bei der Zusammenarbeit am Schreibtisch mit dem WH66:

- Anschluss aller gewünschten Geräte durch integrierte Bluetooth- und USB-Anschlüsse.
- Erweiterung der PC-Anbindung durch USB-3.0-Hub mit 2 Anschlüssen.
- Steuerung aller Anrufe über den kapazitiven Touchscreen mit 4" (480 x 800) durch einfache Fingerberührung.
- Lässt sich als Freihandtelefon verwenden, wodurch das Tragen eines Headsets entfällt.
- Das drahtlose Aufladen von Mobiltelefonen macht es zu einem schönen und leistungsfähigen Konferenzgerät.

Kristallklares Hören

Mit den beiden mit der Acoustic Shield-Technologie von Yealink ausgestatteten WH66-integrierten Mikrofonen werden Hintergrundgeräusche automatisch unterdrückt, während die Stimme des Teilnehmers weiter klar zu hören ist, wodurch die Kommunikation entscheidend verbessert wird.

Unterbrechungsfrei

Der WH66 ist Busylight-fähig. Leuchtet die Anzeige am Headset bzw. BLT60 auf dem Tisch rot, wird deutlich, dass der Anwender telefoniert und nicht unwissentlich unterbrochen werden sollte. Er kann sich weiter auf sein Gespräch konzentrieren, was für effizienteres Arbeiten und eine bessere Zusammenarbeit sorgt.



WH66 mit Ladegerät
* drahtloses Ladegerät optional

- Kapazitiver Touchscreen mit 4" (480 x 800)
- Acoustic Shield-Technologie von Yealink
- USB-3.0-Hub mit 2 Anschlüssen
- Drahtloses Ladegerät für Mobiltelefone
- Kristallklare Freisprechanlage
- Busylight-fähig
- Kompatibel mit Teams und Skype for Business

Allgemeines

- Kapazitiver Touchscreen mit 4" (480 x 800)
- 2 Funktionstasten
- 1 USB-3.0-Anschluss Typ A
- Integriertes Bluetooth 4.2
- Anbindung: USB-3.0- & 2 x Bluetooth-Geräte
- Integriertes Busylight mit LED-Anzeige
- Integrierter Hub: 2 USB-3.0-Anschlüsse Typ A
- Verstellbarer Auslegerarm: 320°
- Ladestation (für Headset)

Akku

- Sprechzeit: bis zu 13 Std. (Mono) bzw. 14 Std. (Dual)
- Standby-Zeit: 90 Std. (Mono), 125 Std. (Dual)
- Ladedauer: 2,5 Std. (12V / 2A)

DECT

- Drahtlos-Reichweite: bis zu 160 m / 525 Fuß
- Sichere DECT-Kommunikation (je nach Ausführung): Schritt C – Authentifizierung – DSAA2, Verschlüsselung – DSC2 (128 Bit)

Audio (Headset)

- Mikrofontyp: Dual-Mikrofon
- Wirkungsgrad Mikrofon: -44.0+/-3 dBV

- Mikrofrequenzbereich: 100 Hz – -10 kHz
- Lautsprechergröße: Φ 28
- Wirkungsgrad Lautsprecher: 92.5+/-3 dB, 0.179 V
- Impedanz Lautsprecher: 32+/-4.8 Ω
- Max. Lautsprecherleistung: 30 mW
- Lautsprecherfrequenzbereich: 20 Hz-20 kHz
- Sprechmodus: Breitband, 100Hz – 8kHz, 16kHz Abtastrate
- Musikmodus: Full Band, 20Hz – 20kHz, 48kHz Abtastrate, Stereo (Stereo wird nur vom Dual-Headset unterstützt)
- Gehörschutz
 - Schutz vor Schallspitzen (EN50332)
 - Australische Schutzverordnung G616 (AU G616)
 - Schutz vor täglicher Lärmbelastung

Audio (Basisstation)

- Mikrofontyp: Omnidirektionales ECM-Mikrofon
- Wirkungsgrad Mikrofon: -38.0+/-2 dBV
- Mikrofrequenzbereich: 70 Hz – -20 kHz
- Lautsprechergröße: 40mm*20,8mm
- Wirkungsgrad Lautsprecher: 97+/-3 dB
- Impedanz Lautsprecher: 4 Ω +/-15%
- Max. Klingeltoneingangsleistung: 4 W
- Lautsprecherfrequenzbereich: 160 Hz – -20 kHz

Einfache Anrufverwaltung

- Anruf annehmen/beenden/ablehnen

- Lautstärke erhöhen/verringern
- Mikrofon stummschalten
- Mikrofonauslegerarm stummschalten nach oben, lautschalten nach oben



Verpackungskenndaten

- Verpackungsinhalt:
 - WHB660 Basis
 - WHM621 Headset oder WHD622 Headset
 - Yealink Netzteil
 - 2* 1 m USB-3.0-Kabel
 - Kurzanleitung
- Optionales Zubehör:
 - Busylight BLT60
 - Drahtloses--Ladegerät
 - Bluetooth Dongle BT50
- WH66 Mono: Basis: 398g, Headset: 80g
- WH66 Dual: Basis: 398g, Headset: 127g
- Nettogewicht/Karton:
 - WH66 Mono: 10,46 kg; WH66 Dual: 10,96 kg
- Verpackungsgröße: 255mm*204mm*135mm
- Kartonabmessung: 698mm*421mm*265mm


Zertifizierungen



Verbindung

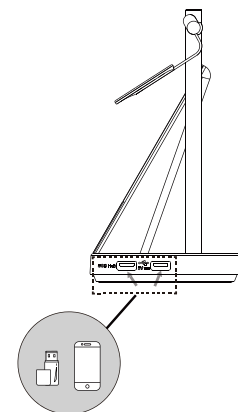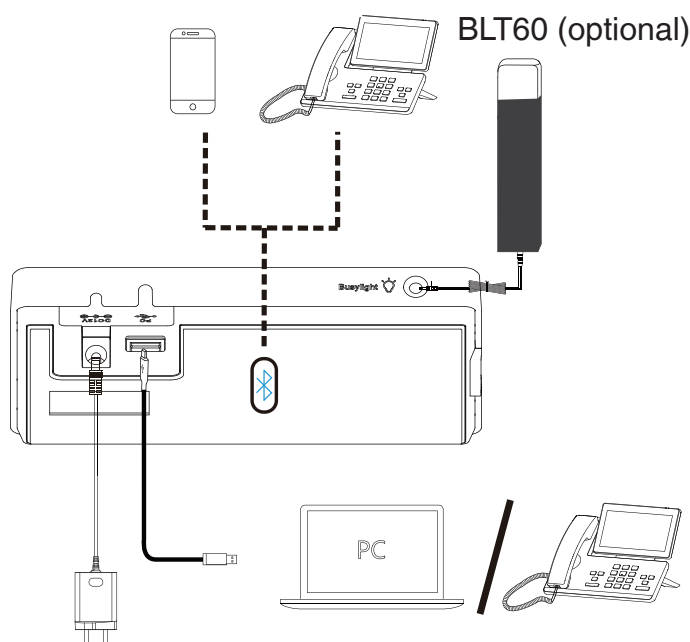

WHC60 (optional)

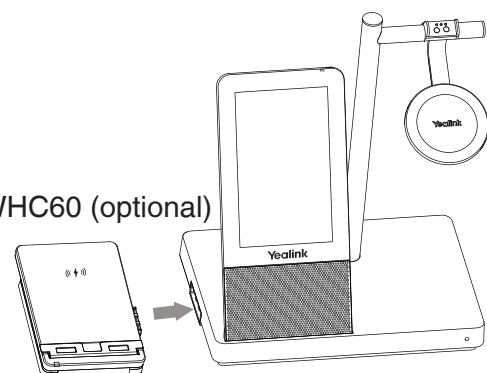

Produktart	SKU	Modellname
Produkt	1308002	WH66 Mono Teams
	1308007	WH66 Mono UC
Zubehör	1308017	WHC60
	1300077	BLT60
	330100010025	Foamy Ear Cushion for WH62/WH66/UH36/YHS36 (1 PCS)
	330100010014	Leather Ear Cushion for WH62/WH66/UH36/YHS36 (1 PCS)
	330100010026	Foamy Ear Cushion for WH62/WH66/UH36/YHS36 (12 PCS)
	330100010015	Leather Ear Cushion for WH62/WH66/UH36/YHS36 (12 PCS)

Über Yealink

Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist eine globale Marke, die sich auf Videokonferenzen sowie Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen spezialisiert. Diese zeichnen sich durch höchste Qualität, innovative Technologie und benutzerfreundliche Erlebnisse aus. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen, hat Yealink den größten Weltmarktanteil an SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (<http://support.yealink.com/>). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über unser Ticketsystem (<https://ticket.yealink.com>) an uns heranzutragen.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Adresse: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli
District, Xiamen, Fujian, P.R.C
Copyright ©2023 Yealink Inc. Alle Rechte vorbehalten.