

iMouse A30

2,4-GHz-Funkmaus mit AI CoPilot-Schnelltaste



Modell: iMouse A30-Serie

Kurzanleitung

Deutsch

www.adesso.com

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Adesso® gewährt auf alle seine Produkte eine einjährige beschränkte Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler.

Während dieses Zeitraums repariert oder ersetzt Adesso® sämtliche Produkte, die nachweislich defekt sind. Adesso® übernimmt jedoch keine Garantie für Produkte, die unsachgemäß behandelt, missbraucht, fahrlässig behandelt, unsachgemäß installiert oder unbefugt repariert wurden. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die mit nicht von Adesso® zugelassenen Komponenten installiert wurden, sowie für Produkte, bei denen die versiegelte Montageverfolgung unterbrochen wurde.

Wenn Sie einen Mangel feststellen, wird Adesso® das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen, sofern Sie es während der Garantiedauer mit im Voraus bezahlten Transportkosten an Adesso® senden. Bevor Sie ein Produkt zurücksenden, müssen Sie eine Rücksendegenehmigungsnummer (RMA) einholen. Diese RMA-Nummer muss deutlich auf der Außenseite des Pakets vermerkt sein, das Sie zur Inanspruchnahme der Garantieleistung zurücksenden. Legen Sie dem Paket außerdem Ihren Namen, Ihre Lieferadresse (keine Postfächer), Ihre Telefonnummer und eine Kopie der Rechnung als Kaufnachweis bei.

SUPPORT

FAQ: <http://www.adesso.com/faqs>.

E-Mail-Support: support@adesso.com

Telefon-Support:

Gebührenfrei: (800) 795-6788

9:00 bis 17:00 Uhr PST Montag – Freitag

EINLEITUNG

Wir stellen vor: die Adesso iMouse A30, die kabellose USB-A-Maus, die Ihre Produktivität durch intuitive KI-Integration steigert. Die iMouse A30 verfügt über ein schlankes Design und eine praktische AI CoPilot-Schnelltaste, mit der Sie erweiterte Funktionen immer zur Hand haben. Greifen Sie mit einem einzigen Tastendruck auf KI-gestützte Verknüpfungen für nahtlose Navigation, Aufgabenverwaltung und vieles mehr zu.


TECHNISCHE DATEN

- Anschluss: 2,4 GHz RF Drahtlos
- Funkreichweite: Bis zu 10 Meter (30 Fuß)
- Batterie: 1 x AA
- Lebensdauer des Schalters: 3 Millionen Zyklen
- Handausrichtung: Universal (rechts und links)
- Taste: Links-/Rechtsklick, Scrollrad/Mitteltaste, CoPilot-Taste
- Auflösung: 1200 DPI
- Abmessungen: 4,17" x 2,52" x 1,38" (106 x 64 x 35 mm)
- Gewicht: 2 oz (57 g)


ANFORDERUNGEN

- Betriebssystem Windows® 7 und höher Mac® OS 10.3 und höher
- Anschluss: Ein verfügbarer USB-Anschluss

INHALTSVERZEICHNIS

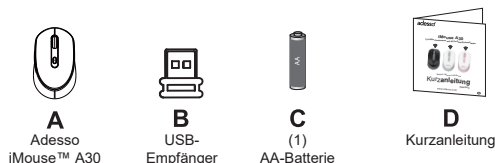


BESCHREIBUNG

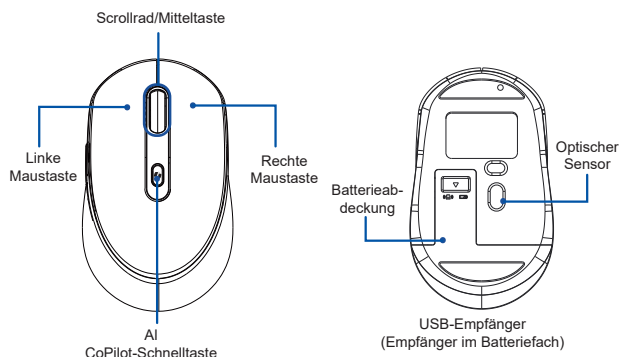

HARDWARE-INSTALLATION

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie (1) AA-Batterien in die Maus ein. Die Maus schaltet sich automatisch ein. Nehmen Sie den Empfänger aus der Halterung im Inneren und setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

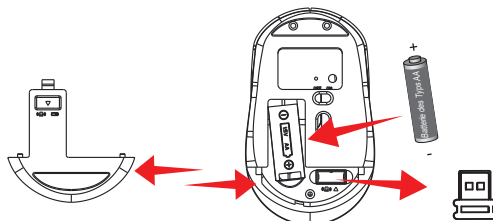


2. Schalten Sie Ihren Computer EIN und lassen Sie ihn vollständig hochfahren.

Einschalten



3. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers. Ihr Betriebssystem erkennt Ihre iMouse A30 automatisch.

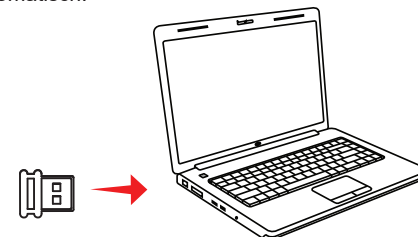

4. Um CoPilot zu starten, drücken Sie die CoPilot-Schnelltaste. Daraufhin wird das native Microsoft CoPilot-Fenster geöffnet, das Sie bei einer Vielzahl von Aufgaben unterstützt, z. B. beim Erstellen von Texten, beim Erstellen von Zusammenfassungen, beim Verwalten von E-Mails, beim Erstellen von Code-Schnipseln oder sogar beim Einrichten von Erinnerungen.

Hinweis:

Windows CoPilot funktioniert nur mit Windows 11 Version 23H2 und höher.