

PRODUKTDATENBLATT

KFZ


TOPLINE ●●●

Unterlage Vulkanfiber
Kornart Zirkonkorund
Bindung Kunstharz

- Sehr gute Zerspanungsleistung
- Hohe Lebensdauer

Zirkon-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine sehr gute Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl.

i Einsatz nur auf passenden Stütztellern RH
TURBO und RH ST siehe Seite 71

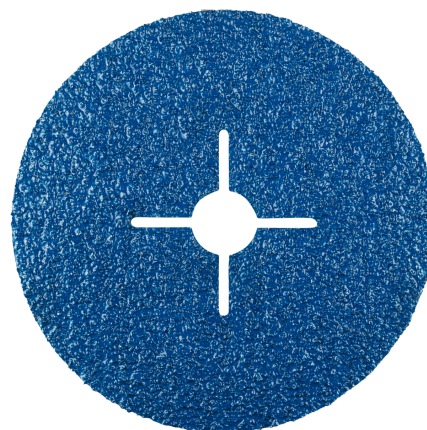

Typenbezeichnung	KFZ
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	305525
GTIN	4011890085509
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,030 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	60
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfiber
Kornart	Zirkonkorund
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115398
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,750 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR