


PRODUKTDATENBLATT

XTK20

TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42

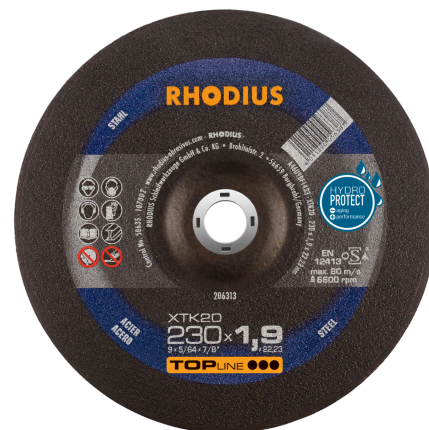

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche. Optimiert für die Stahlanwendung.

Typenbezeichnung	XTK20
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	206313
GTIN	4011890056387
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,185 kg
Produktabmessung	230 x 1,9 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	1,9 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Gehörschutz Atemschutz Augenschutz Handschutz Sicherheitshinweise beachten Kein Seitenschleifen
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46U9BF1433
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890056844
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	235 mm

Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,625 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE