

# PRODUKTDATENBLATT

## KFZ


**TOP**LINE ●●●

Unterlage Vulkanfiber  
Kornart Zirkonkorund  
Bindung Kunstharz

- Sehr gute Zerspanungsleistung
- Hohe Lebensdauer

Zirkon-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine sehr gute Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl.

**i** Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH TURBO und RH ST siehe Seite 71

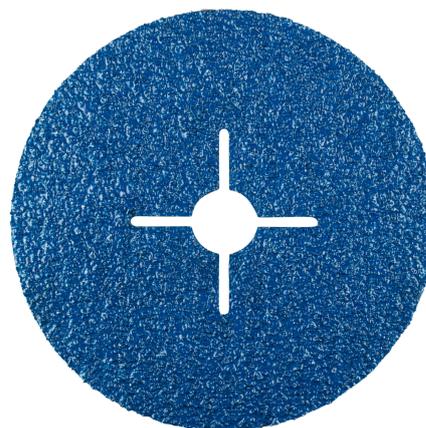

Typenbezeichnung	KFZ
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	305522
GTIN	4011890085479
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,032 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	24
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfiber
Kornart	Zirkonkorund
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115367
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,800 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR