


PRODUKTDATENBLATT

XTK38

PROLINE

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42

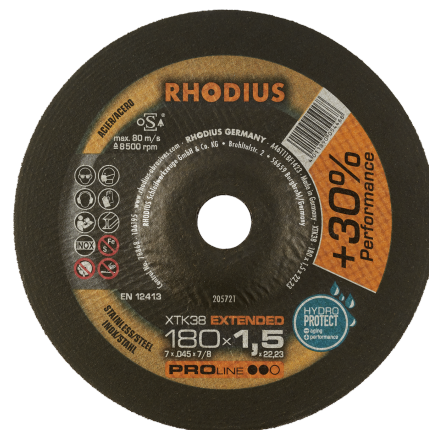

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

 Ideal für antriebsschwache Maschinen

Typenbezeichnung	XTK38
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	205721
GTIN	4011890054468
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,085 kg
Produktabmessung	180 x 1,5 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	1,5 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46T11BF1415
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890055250
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm

Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,125 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE