


**ISOL. ADERENDHÜLSE 16MM<sup>2</sup> X 12MM, BLAU****Artikelnummer: 187026**

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der Kupferleiter. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228

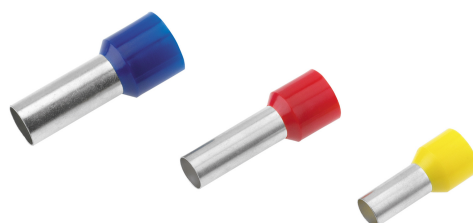

|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 24 mm      |
| Breite (mm)  | 9,2 mm     |
| Höhe (mm)    | 24 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00063 kg |

| Merkmal                        | Wert               |
|--------------------------------|--------------------|
| Nennquerschnitt                | 16 mm <sup>2</sup> |
| Oberflächenschutz              | verzinkt           |
| Werkstoff                      | Kupfer             |
| Farbe                          | blau               |
| Isoliert                       | Ja                 |
| Halogenfrei                    | Ja                 |
| Bandware                       | Nein               |
| Gesamtlänge                    | 24 mm              |
| Bauform                        | Standard           |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein               |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)  |
| Hülsenlänge                    | 12 mm              |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein               |

GTIN: 4021103112229

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de