


ISOL. ADERENDHÜLSE 10MM² X 12 MM, ROT**Artikelnummer: 187306**

Isolierte Aderendhülsen für kurzschlussfeste Leitungen bis 3 kV mit stärkerem Isolationsmantel, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen ist deutlich größer gestaltet, sodass auch breitere Leitungsisolierungen unter dem Kragen Platz finden. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228

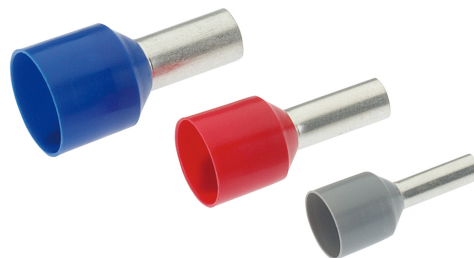

Länge (mm)	24 mm
Breite (mm)	11,9 mm
Höhe (mm)	24 mm
Gewicht (kg)	0,00076 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	10 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	rot
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	17 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Ja
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	10 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113295

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de