


ISOL. ADERENDHÜLSE 16MM² X 12 MM, BLAU

Artikelnummer: 187307

Isolierte Aderendhülsen für kurzschlussfeste Leitungen bis 3 kV mit stärkerem Isolationsmantel, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen ist deutlich größer gestaltet, sodass auch breitere Leitungsisolierungen unter dem Kragen Platz finden. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228

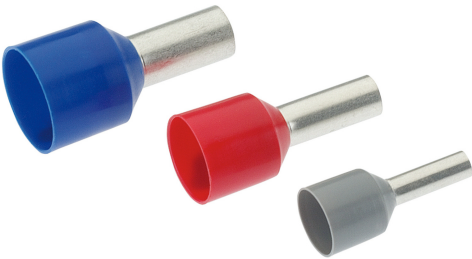

Länge (mm)	0 mm
Breite (mm)	0 mm
Höhe (mm)	0 mm
Gewicht (kg)	0,00099 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	16 mm²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	blau
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	16 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Ja
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	8 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113301

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de