


**ZW.ADERENDH. 2X0,34MM<sup>2</sup> X 8MM, TÜRKIS****Artikelnummer: 187701**

Isolierte Zwillings-Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der Kupferleiter. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228

|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 15 mm      |
| Breite (mm)  | 2,1 mm     |
| Höhe (mm)    | 15 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00009 kg |

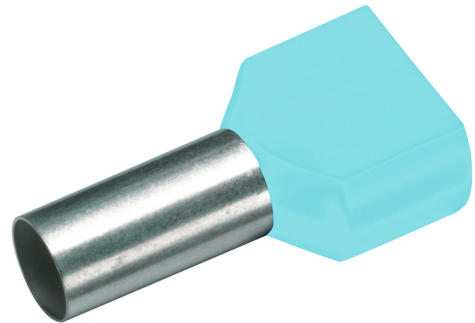

| Merkmal                        | Wert                   |
|--------------------------------|------------------------|
| Nennquerschnitt                | 0.34 mm <sup>2</sup>   |
| Oberflächenschutz              | verzinkt               |
| Werkstoff                      | Kupfer                 |
| Farbe                          | türkis                 |
| Isoliert                       | Ja                     |
| Halogenfrei                    | Ja                     |
| Bandware                       | Nein                   |
| Gesamtlänge                    | 15 mm                  |
| Bauform                        | Zwillings-Aderendhülse |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein                   |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)      |
| Hülsenlänge                    | 8 mm                   |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | Nein                   |

GTIN: 4021103121986

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de