

LifenaXX® Gebrauchsanleitung

Thermo-Etikettendrucker LX-048

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig auf, damit Sie später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben können. Machen Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Merkmale

- Tintenfreie Drucktechnologie
- Umweltfreundlich – keine Kartusche erforderlich
- Mobiler Etikettendruck
- App-basiertes Tool zur Etikettenerstellung
- Lange Akkuleistung
- Klebeetikett inklusive

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie sortenrein. Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien geben Sie in die Wertstoffsammlung.




Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Sammlung wiederverwertbarer Materialien) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises, abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Technische Daten

Drucktyp	Thermodruck
Druckbreite	12 mm
Verbrauchbare Breite	15 mm
Durchmesser Rolle	35 mm
Batterie	1200 mAh Lithiumbatterie
Arbeitszeit	Mittlere Dichte, bis zu 1000 Etiketten
Ladezeit	2-3 Stunden
Eingang	5 V / 1 A
Ladeanschluss	USB-C
Arbeitstemperatur	10-40 °C
Gewicht/Abmessungen	128 g / 90 x 74 x 35,6 mm
Packungsinhalt	Drucker, Thermoklebeetikett, Ladekabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

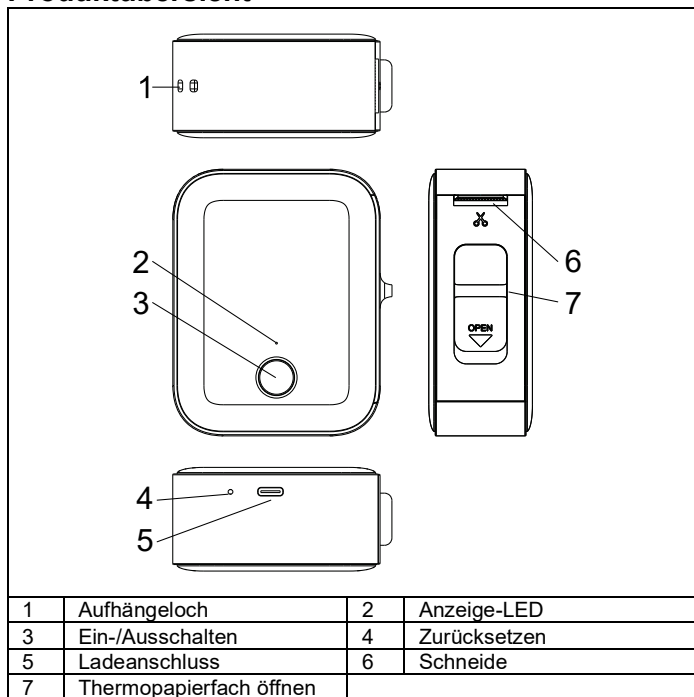

Laden

•Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels in ein Netzteil (DC5V/1A oder ein Netzteil mit höherer Stromstärke, nicht enthalten) und das andere Ende in die TYP-C-Ladeschnittstelle des Geräts, um den Ladevorgang zu starten.

•Die blaue Kontrollleuchte blinkt während des Ladevorgangs, die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

App herunterladen

Bitte scannen Sie den nebenstehenden QR-Code oder suchen Sie im APP Store / Google Play nach „iLabel“, um diese herunterzuladen:



Kompatibilität – Android 8.0 oder höher und iOS12.0 oder höher

APP-Anbindung


Schalten Sie Bluetooth und die App am Telefon ein. Erlauben Sie der Anwendung, auf die Telefonmedien zuzugreifen. Wählen Sie dann das entsprechende Modell aus und stellen Sie eine Verbindung her. Hinweis: Die App scannt automatisch. Das Gerät muss eingeschaltet sein.

Etikettenerstellung

Die App verfügt über ein Tool zum Erstellen unterschiedlichster Inhalte. Wählen Sie die passende Aufkleberlänge, um die beste Qualität zu erhalten. Die Vorgabe von 30 mm ist für die mitgelieferten Aufkleber richtig. Etiketten können mit einem Klick gespeichert und ausgedruckt werden. Auch Endlosetiketten, z.B. Seriennummern etc. können erstellt werden.

Thermopapier wechseln

Öffnen Sie das Thermopapierfach, indem Sie 7 nach unten drücken. Wechseln Sie das Papier mit dem Aufkleber nach oben. Hinweis: Rollendurchmesser bis 35 mm.

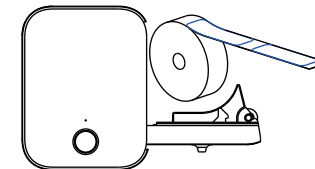

VORSICHT

- Nicht in die Schneide greifen. Verletzungsgefahr!
- Berühren Sie den Druckkopf nicht. Verbrennungsgefahr!
- Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten vermeiden.
- Nicht ins Feuer werfen – es wird aufgrund der eingebauten Batterie explodieren.
- Halten Sie das Gerät sauber.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Von brennbaren und explosiven Materialien fernhalten.

Sicherheitshinweise

• Beachten Sie bei der Anwendung die Sicherheitshinweise. • Jede Modifikation oder Veränderung des Produkts beeinträchtigt die Sicherheit des Produkts. Vorsicht Verletzungsgefahr! • Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Es kann durch Erschütterungen oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden. • Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. • Verwenden Sie es nicht in staubigen Umgebungen. • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de** Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr erreichbar.

Reinigung und Wartung

•Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. •Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Stecker eindringen kann. Das Eindringen von Wasser in ein elektrisches Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

Hergestellt in China

Vertrieben durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck