



DigiLevel Plus 25

Digitale Elektronik-Wasserwaage: präzise und bedienerfreundlich


Diese digitale Wasserwaage ermöglicht exaktes waagrechtes und senkrechtes Ausrichten sowie das Übertragen von Winkeln. Durch ein Flip-Display und die akustische Zielführung ist die Anwendung komfortabel. Die Magnethalterung bietet den Vorteil des freihändigen Arbeitens an Metallkonstruktionen. Per Kalibrierfunktion wird eine hohe Messsicherheit geboten. Das Gerät verfügt über umschaltbare Messeinheiten und gefräste Messflächen.

- Exakte horizontale und vertikale Winkelanzeige
- Referenz-Funktion ermöglicht das Übertragen von Winkeln
- Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen
- Komfortable Über-Kopf-Messungen durch Flip-Display
- Kalibrierung: dauerhafte Genauigkeit per Umschlagmessung
- Freie Hände bei Arbeiten an Metallkonstruktionen durch Magnethalterung
- Umschaltbare Messeinheiten
- Gut ablesbares Display
- Vertikal- und Horizontal-Libelle
- Gefräste Messflächen



TECHNISCHE DATEN

Libellengenauigkeit	± 1 mm / m
Genauigkeit elektronische Messung	± 0,1° bei 0° ... 1° ± 0,1° bei 89° ... 90° ± 0,2° bei 1° ... 89°
Messbereich Winkelmessung	360°
Anzeigengenauigkeit	1 Dezimalstelle
Anzeigengenauigkeit 0° - 1°	1 Dezimalstelle
Anzeigengenauigkeit 1° - 90°	1 Dezimalstelle
Stromversorgung	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Arbeitsbedingungen	0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Abmessungen (B x H x T)	240 mm x 66 mm x 30 mm
Gewicht	315 g (inkl. Batterien)

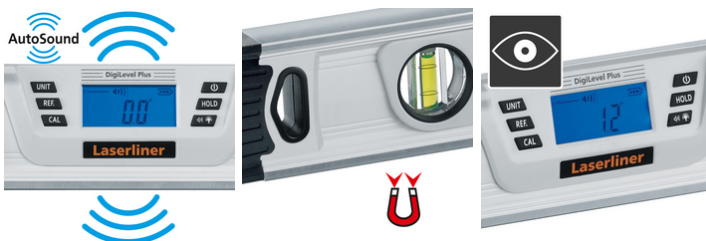

LIEFERUMFANG

