




VideoInspector XXL

Professionelles Videoinspektionssystem zur einfachen visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen - Lange Kameraeinheit perfekt für Einsätze auf großer Distanz

Das professionelle Videoinspektionssystem ist ideal zur zielsicheren Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen und Hohlräumen. Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Diesel, Benzin, Motoröl, AdBlue®, Ethylalkohol und Salzwasser, wodurch das Gerät vielseitig einsetzbar ist. Dank der langen Kameraeinheit eignet sich das Produkt besonders gut für Einsätze auf großer Distanz. Weitere Vorteile sind die erstklassige LED-Objektbeleuchtung und der magnetische Ständer zum Aufstellen der Basiseinheit. Aufgrund einer naturtreuen Wiedergabe von Farben wird eine sehr realitätsnahe Darstellung geboten.

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Lange Kameraeinheit für Nutzung auf großer Distanz
- Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Diesel, Benzin, Motoröl, AdBlue®, Ethylalkohol und Salzwasser (Salzgehalt 28 %)
- Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 8 Hochleistungs-LED's
- Anwender hat beide Hände frei zum Arbeiten dank magnetischem Ständer an der Basiseinheit

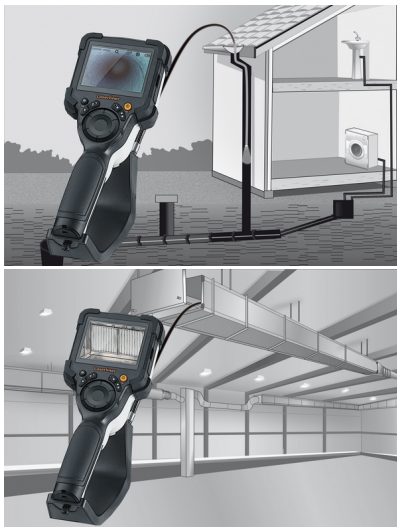

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Kamerakopf	7,9 mm
Auflösung Kamera	1280 x 720 Pixel
Sichtfeld (FOV)	80°
Schärfentiefe (DOF)	3 ... 8 cm
Bildschirmtyp	3,5"
Auflösung Display	640 x 480 Pixel
Bildformat	JPEG
Länge Sonde	5 m
Beleuchtung	4 Helligkeitsstufen
Digitalzoom	2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
Speicher	Micro-SD Speicherkarte bis 32 GB
Anschlüsse	USB Typ C
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack 3,7V / 2,8Ah USB Typ C 5V / 2A
Abmessungen (B x H x T)	108 mm x 260 mm x 110 mm x (inkl. Halterung)
Gewicht	1070 g (inkl. Akkupack)



LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.238A

GTIN (EAN) 4021563737796

VE 1