



NEU

Vorteile und Funktion

- » Hohe Schutzart: IP65/IK09
- » 1- bis 4-reihiger Verteiler für 2 bis 72 TE
- » Installationsgeräte bis 125 A

Neue optimierte Features

- » Neue Kabelabdeckung
- » Neue Kabeleinführung
- » Neue Steckklemmen

Mureva Aufputzverteiler


Feuchtraum-Verteilersystem: IP65/IK09

Multifunktional, dank eines umfassenden Angebots

Das neu überarbeitete Mureva Verteilersystem mit hoher Schutzart IP65, IK09 und neuem Design. Bestehend aus Aufputzverteiler von 2 bis 72 TE für Schutzkomponenten bis 125 A und grenzloser Kombinierbarkeit.

Zwei Montage-Ebenen für Leistungsschalter und AC3 Schütze im selben Gehäuse wie Reiheneinbaugeräte.

Neues Design und optimierte Features

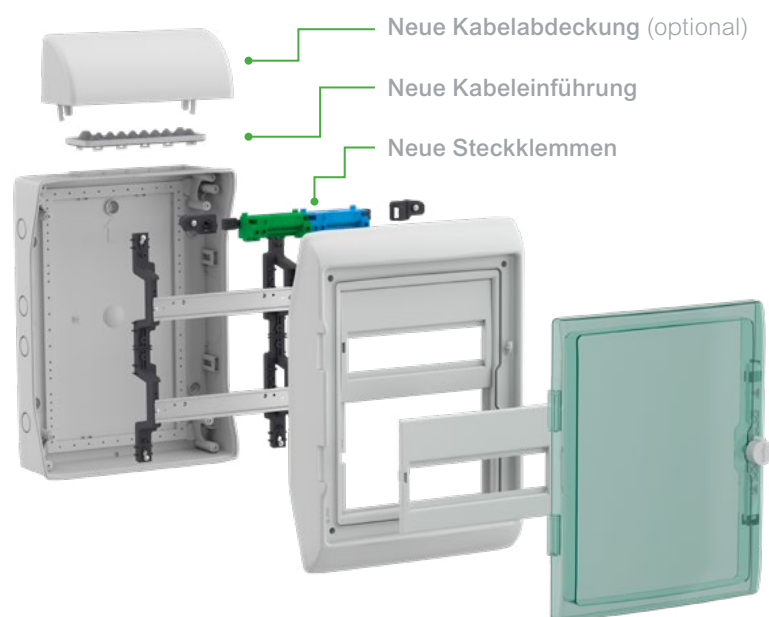

NEU im Sortiment

» 13431DE	1 x 12 TE	IP65
» 13433DE	2 x 12 TE	IP65
» 13435DE	3 x 12 TE	IP65
» 13988	4 x 12 TE	IP65



Art.-Nr. 13431DE



Art.-Nr. 13433DE

Neu:
13431DE
13433DE
13435DE
13988

Technische Daten Mureva:

- Material:
 - Isolierendes, selbstverlöschendes Material
 - Feuer- und hitzebeständig bis 650 °C nach IEC 60695-2-1
- Farbe: RAL 7035 / transparente grüne Tür
- Inklusive PE & N Klemmen

- Standards:
 - IEC 60439-1
- Schutzklasse:
 - IP65
 - IK09

Miniverteiler Mureva, IP65

Reihen	Breite für Module in TE (1 TE = 18 mm)	Ref.-Nr.
für modulare Schaltgeräte		
1	2 TE / 3 TE	13975
	4 TE	13441
	6 TE	13442
	8 TE	13443
	12 TE	13444

Kleinverteiler Mureva, IP65

Reihen	Breite für Module in TE (1 TE = 18 mm)	Ref.-Nr.
für modulare Schaltgeräte		
1	12 TE (1x 12 TE)	13431DE*
		13431
	18 TE (1x 18 TE)	13432
2	24 TE (2x 12 TE)	13433DE*
		13433
	36 TE (2x 18 TE)	13434
3	36 TE (3x 12 TE)	13435DE*
		13435
	54 TE (3x 18 TE)	13436
4	48 TE (4x 12 TE)	13988*
	72 TE (4x 18 TE)	13437

Neues Design und optimierte Features

Zusatzfeatures:

- Neue Kabelabdeckung ⁽¹⁾
- Neue Kabeleinführung
- Neue Steckklemmen

(1) Kabelabdeckung optional erhältlich.