



Radmontage-Set

750NR/200/3/1



Art.-Nr. 96507216

GTIN 4018754353781

Modell Radmontage-Set 750NR/200/3/1



Bezeichnung.

Radmontage-Set Modell 750NR/200/3/1 5 St.

Eigenschaften.

- hochwertiger Werkzeug-Satz speziell für Radmontagearbeiten
- mit fest eingebauter, umschaltbarer 1/2" Feinzahnknarre
- im stabilen Kunststoffkasten

Top-Features Drehmomentschlüssel Nr. 750NR/200 (SevenFiveZero)

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- 60 Zähne
- belastbarer, langlebiger Federmechanismus (Kniehebel)
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Fixierung des Sollmomentes durch Rastung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung $\pm 4\%$**

Inhalt 5-teilig:

1 Drehmomentschlüssel mit Knarre 1/2" **Nr. 750NR/200**: Messbereich: 40-200 N·m; 30-145 ft·lb

3 IMPACT-Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze **Nr. 51IMP K**: 17 mm (grün); 19 mm (blau); 21 mm (rot)

1 Verlängerung 1/2" **Nr. 509/5**: L. 130 mm

Vorteile.

Solide Grundausstattung für den schnellen und stressfreien Radwechsel – optimal geeignet für den Einsatz in Werkstätten und für private Anwendung.

Deutlich hör- und fühlbarer „Klick“ beim Erreichen des Auslösemoments, welcher bequem und präzise über einen Drehknopf am Griffende (1 Umdrehung = 10 N·m) einstellbar ist.

Im stabilen Kunststoffkoffer mit Tragegriff und passgenauer Einlage für sicheren Transport und Aufbewahrung.

Das Set sorgt mit seinem SevenFiveZero-Drehmomentschlüssel mit 1/2" Feinzahnknarre und 3 Radmuttern-Steckschlüsseleinsätzen (SW 17, 19, 21) mit Kunststoffhülse für maximalen Schutz an empfindlichen Leichtmetallfelgen.

Die Verlängerung und die Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze mit einer Kugelarretierung sichern eine hohe Kraftübertragung, selbst bei schwierigen oder tiefliegenden Schraubverbindungen.



Produkt-Highlights.



Komplett-Set für Kfz-Radmontage.

Das Set ist eine mobile und praktische Lösung für verschiedene Montagearbeiten an Pkw-Rädern. Es besteht aus dem mechanischen Drehmomentschlüssel 750NR/200 mit haptischer Auslösung, belastbarem und langlebigem Federmechanismus sowie einer Feinzahnknarre. Die 3 robusten IMPACT-Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze mit Schutzhülle ermöglichen mit der Steckschlüsselverlängerung komfortables und beschädigungsfreies Arbeiten.



Entspannter Anzug.

Der 750NR zeichnet sich durch einen belastbaren Federmechanismus aus, der jederzeit einen zuverlässigen und mühelosen Schraubenanzug gewährleistet. Die komfortable Einstellung des Auslösemoments erfolgt präzise über einen Drehknopf in 0,5 N·m-Schritten. Eine gut ablesbare Skala und das spürbare haptische Feedback sorgen zusätzlich für eine exakte und kontrollierte Anwendung.



Schonender Radwechsel.

Die speziellen IMPACT-Steckschlüsseleinsätze mit Kunststoffhülse ermöglichen einen schonenden Radwechsel, z. B. bei empfindlichen Leichtmetallfelgen.



Farbliche Kennzeichnung.

Die Schutzhülsen der IMPACT-Radmuttern-Steckschlüsseleinsätze sind mit unterschiedlichen Farben versehen, zur sofortigen Erkennung der richtigen Schlüsselweite.



Überzeugende Qualität.

Unser Werkzeug ist aus hochwertigem und langlebigem Chrome Alloy Steel gefertigt. Die strapazierfähige und wartungsarme Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



Praktische Aufbewahrung und Transport.

Unser Werkzeug wird in einem robusten Tragekoffer aus hochwertigem Kunststoff aufbewahrt. Eine Schaumeinlage sichert die Bestandteile während des Transports. Der leichte Koffer verfügt über einen praktischen Tragegriff und ist beständig gegenüber Öl, Fett und anderen Chemikalien, die typischerweise in einer Werkstattumgebung vorkommen.

Technologien und Leistungsmerkmale.



2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.



QuickSelect


Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



Federmechanik mit dem „Klick“

Unser Drehmomentschlüssel verwendet als Schaltmechanismus einen Kniehebel. Beim Erreichen des eingestellten Drehmoments (Auslösen) wird die Federkraft überschritten, wodurch der Mechanismus durchrutscht und anschlägt. Dabei entsteht ein deutlich hör- und fühlbarer „Klick“.

Technische Zeichnung.

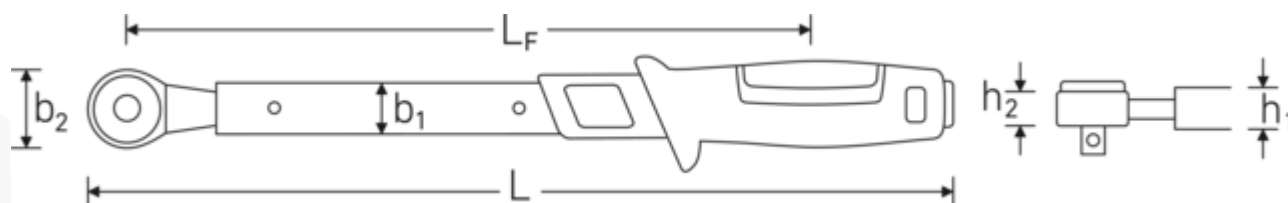

Technische Attribute.

Skaleneinteilung ft·lb
Skaleneinteilung N·m

20 ft·lb
10 N·m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 685
Breite mm (IFS) 95

Messbereich N·m	40-200 N·m	Höhe mm (IFS)	75
Messbereich ft·lb	30-145 ft·lb	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Anzahl Werkzeuge	5 St.	Länge (verpackt, mm)	685
Breite mm (b)	81 mm	Breite (verpackt, mm)	95
Feinskalenteilung	0,5 N·m	Höhe (verpackt, mm)	75
Höhe mm (h)	66 mm	Volumen (verpackt, dm3)	4.880625 dm3
Länge mm (L)	680 mm	Art.-Nr.	96507216
		Gewicht (brutto, kg)	3,080
		Gewicht PAP (kg)	0,140
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754353781
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82041100
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	2940 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96507216	Radmontage-Set 750NR/200/3/1	Radmontage-Set Modell 750NR/ 200/3/1 5 St.	4018754353781

GTIN-Code.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal