


NIIMBOT

Product Manual

Smart Label Printer

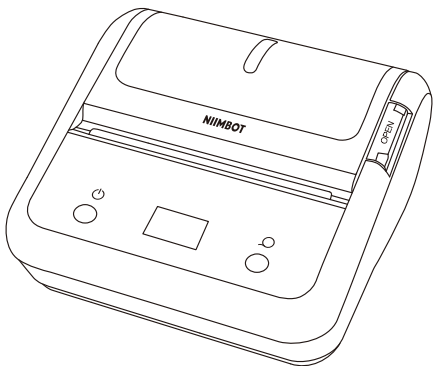

NIIMBOT B3S

01

Packungsinhalt



 
Intelligenter
Etikettendrucker *1



Papierrolle *1




USB Type-C Netzkabel *1




Bedienungsanleitung *1

02


Schnelle Installation

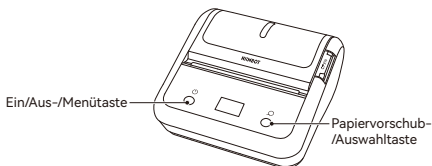


- 1 Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2–3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

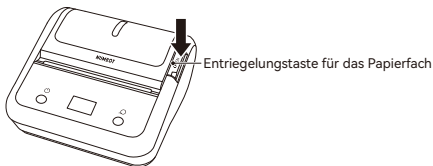

- 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste des Papierfachs, um das Papierfach zu öffnen.

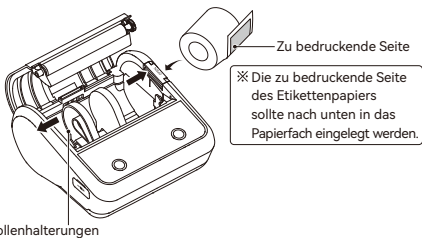

- ③ Passen Sie die Rollenhalterungen durch Verschieben an.

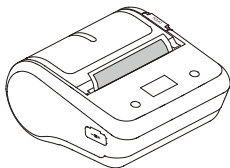

- ④ Legen Sie das Etikettenpapier so in das Papierfach des Geräts ein, dass ein kleiner Teil hervorsteht.

03

Software herunterladen

01.Laden Sie die App herunter.

- ❶ Um dieses Produkt zu verwenden, laden Sie bitte die NIIMBOT-App herunter und installieren Sie sie. Sie finden sie bei Google Play oder im App Store für Apple-Geräte.



NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use



※ Weitere Anleitungen finden Sie in der NIIMBOT-App.



02.Computer-Version herunterladen

Besuchen Sie die Software-Download-Seite auf der offiziellen NIIMBOT-Website (www.niimbot.com), um die Computer-Version von „NIIMBOT“ herunterzuladen und zu installieren.

- ※ Anmerkung: Um einen Computer an dieses Gerät anzuschließen, verwenden Sie bitte das mitgelieferte oder ein für die Datenübertragung geeignetes Datenkabel.

04

Verbinden zum Drucken

- 1 Sobald die App heruntergeladen ist, vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist.
- ※ Anmerkung: Auf Android-Telefonen müssen möglicherweise Standortberechtigungen aktiviert werden.



Schalten Sie Bluetooth ein. ✓

- 2 Öffnen Sie die App und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten, mit denen Sie sich verbinden möchten.
- ※ Anmerkung: Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, geben Sie 0000 oder 1234 ein und drücken Sie „OK“.
- 3 Sobald Sie erfolgreich verbunden sind, gehen Sie zum Zeichenbrett.


Anmerkung

Die Abbildungen der Produkte, des Zubehörs, der Software-Schnittstellen usw. in dieser Kurzanleitung sind illustrativ und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produkt-Updates und -Upgrades kann das physische Produkt leicht von den Abbildungen abweichen. Bitte beziehen Sie sich in diesem Fall auf das tatsächliche physische Produkt. Das Produkt kann ohne vorherige Ankündigung technisch verbessert werden.

05


Bedienfeld

05-1 Benutzeroberfläche

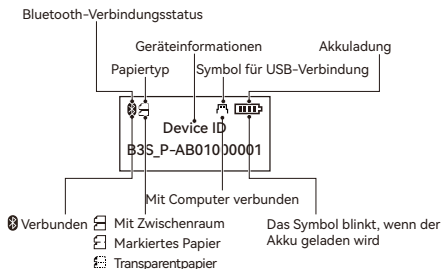

Papiertyp

-  Mit Zwischenraum: Zwischen zwei Etikettenbögen ist ein Abstand vorhanden.
-  Markiertes Papier: Zwei Etikettenbögen sind miteinander verbunden, und auf der Rückseite des Etikettenpapiers befindet sich eine schwarze Markierung.
-  Transparentpapier: Das Etikettenpapier besteht aus transparentem Material.

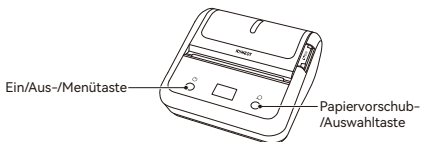

05-2 Bedienungsanleitung

1. Ein/Aus-/Menütaste: Zur Auswahl des Funktionsmenüs.
2. Papiervorschub-/Auswahltaste: Zur Auswahl von Funktionen.

05-3 Funktionsbeschreibung

Menü Ebene 1	Menü Ebene 2	Menü Ebene 3	Beschreibung
Papierkalibrierung	---	---	Verwenden Sie diese Funktion, um das Papier im Falle eines Papiereinzugsfehlers zu kalibrieren.
Druckdichte	1, 2, 3, 4, 5	---	Legt die Dichte des gedruckten Inhalts fest
Testseite drucken	---	---	Geräte- und Materialinformationen drucken
Automatische Abschaltung	15 Minuten 30 Minuten 60 Minuten nie	---	Einstellen der automatischen Abschaltzeit

Menü Ebene 1	Menü Ebene 2	Menü Ebene 3	Beschreibung
Druckerinformationen	Hardware -Versionsnummer/ Firmware -Versionsnummer/ Bluetooth -MAC-Adresse	---	Die Hardware- und Firmware -Versionsnummern des Druckers
Erweiterte Einstellungen	Sprache	Vereinfachtes Chinesisch/ Traditionelles Chinesisch/ Englisch	Zum Festlegen der Sprache für Bildschirminhalte
	Papiertyp	Papier mit Zwischenraum/ markiertes Papier/ Transparent- papier	Zum Festlegen des Typs des verwendeten Etikettenpapiers
	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	---	Mit nur einem Tastendruck auf Werkseinstellungen zurücksetzen

06

Technische Daten

Produkt	Etikettendrucker	Modell	NIIMBOT B3S_P
Abmessungen	118*112*59mm	Gewicht	388g
Ladezeit	3 - 4 stunden	Nenneingangsleistung	5V DC, 2A
Nennkapazität	2000mAh	Druckmethode	Thermodruck
Druckauflösung	203dpi	Effektive Druckbreite	72mm
Verbindungsmodus	Bluetooth, Typ-C	Ladebetrieb	Typ-C
Sendeleistung	4 dBm (max.)	Betriebstemperatur	0°C - 40°C

07

Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

*Warnung



Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
Für zerlegte Produkte werden keine Rückgaben oder Umtausche genehmigt.



Verwenden Sie keine ätzenden chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt abzuwischen.



Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, wie z. B. an Tankstellen, Kraftstoffdepots usw.

1. Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist, oder erlauben Sie die Benutzung nur unter Aufsicht einer Aufsichtsperson.
2. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromquelle, wenn es ins Wasser gelangt.
3. Trennen Sie das Produkt sofort von der Stromquelle, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist.

4. Wenn Sie das Gerät mit einem Netzteil aufladen (oder mit Strom versorgen), müssen Sie ein Netzteil kaufen, das sicher und konform ist und den Standards entspricht.
5. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, um den Akku selbst zu ersetzen. Ein unsachgemäßer Austausch des Akkus kann zu einer Explosion führen.
6. Der Akku enthält spezielle Schutzschaltungen und -vorrichtungen. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, da dies zu Kurzschlüssen oder zum Auslaufen von Elektrolyt führen kann. Wenn Elektrolyte versehentlich in Ihr Auge gelangen, spülen Sie es sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Setzen Sie das Gerät oder das Netzteil nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und legen Sie es nicht in Wasser, um Kurzschlüsse zu vermeiden, die dazu führen können, dass der Akku heiß wird, raucht, sich verformt, beschädigt wird oder sogar explodiert.
8. Ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie Rauch oder einen Geruch aus dem Gerät oder dem Netzteil wahrnehmen, und achten Sie darauf, Verbrennungen zu vermeiden.

***Wichtig**

Bitte kaufen Sie die Version des Produkts, die Ihrer Region oder dem Land entspricht, in dem Sie es verwenden, über den offiziellen NIIMBOT-Shop oder einen autorisierten NIIMBOT-Vertriebspartner. Wenn Sie das Produkt über andere Kanäle kaufen, kann es sein, dass Sie ein raubkopiertes Produkt oder ein Produkt kaufen, das nicht an Ihre Region oder das Land, in dem Sie es verwenden, angepasst ist, was zu Nutzungsproblemen führen kann. In solchen Fällen kann NIIMBOT Ihnen möglicherweise keine weitere Unterstützung bieten.

Notice: If the device cannot be turned on, please charge for one hour.

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

Support Email : service@niimbot.com

Official Website : www.niimbot.com

Manufacturer's Address : No. 5, Creative Workshop, Creative World, Yezhihu West Road, Hongshan District, Wuhan, China

© 2024 NIIMBOT. All Rights Reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.