


RX-Reihe – Metrisches ISO-Gewinde

Bleifreies-Messing

Vorteile:

- Geeignet für thermoplastische Kunststoffteile (Besonders geeignet im 3D-Druck)
- Verdrehsichere und spannungsarme Verankerung
- Hohe Auszugswerte

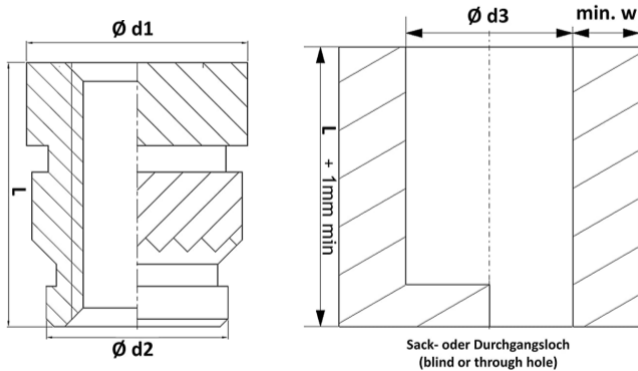

Maßtabelle:

Durchmesser (d)	Gewindeinsatz	Ø (d1)	Ø (d2)	Länge (L) Nennmaß	W min.	Ø (d3)
M 2	RX-M2x4	3,6	3,1	4,0	1,3	3,2
M 2,5	RX-M2,5x5,7	4,6	3,9	5,7	1,6	4,0
M 3	RX-M3Sx4,0	4,6	3,9	4,0	1,6	4,0
	RX-M3x5x4	5,0	4,25	4,0	1,3	4,4
	RX-M3x5,7	4,6	3,9	5,7	1,6	4,0
M 4	RX-M4Sx4,0	6,3	5,5	4,0	2,1	5,6
	RX-M4x8,1	6,3	5,5	8,1		
M 5	RX-M5Sx5,8	7,1	6,3	5,8	2,6	6,4
	RX-M5x9,5	7,1	6,3	9,5		
M 6	RX-M6x12,7	8,7	7,9	12,7	3,3	8,0
M 8	RX-M8x12,7	10,1	9,5	12,7	4,5	9,6

Bestellnummern / Verpackungseinheiten(VE):

Art. / Order- number	Gewindeinsatz	Verpackungs- einheit (VE)	Gewinde	Material	EAN (Barcode auf VE)
GE-M2x04-001	RX-M2x4	70 St.	M2	Bleifreies Messing	4260528721122
GE-M25x57-001	RX-M2,5x5,7	70 St.	M2,5	Bleifreies Messing	4260528721139
GE-M3Sx40-002	RX-M3Sx4,0	100 St.	M3	Bleifreies Messing	4260528721238
GE-M3x57-001	RX-M3x5,7	100 St.	M3	Bleifreies Messing	4260528721146
GE-M3x5x4-001	RX-M3x5x4	100 St.	M3	Bleifreies Messing	4260528721283
GE-M4Sx04-1	RX-M4Sx4,0	50 St.	M4	Bleifreies Messing	4260528721191
GE-M4x81-001	RX-M4x8,1	50 St.	M4	Bleifreies Messing	4260528720910
GE-M5Sx58-001	RX-M5Sx5,8	50 St.	M5	Bleifreies Messing	4260528721207
GE-M5x95-001	RX-M5x9,5	50 St.	M5	Bleifreies Messing	4260528720927
GE-M6x127-002	RX-M6x12,7	25 St.	M6	Bleifreies Messing	4260528721221
GE-M8x127-001	RX-M8x12,7	20 St.	M8	Bleifreies Messing	4260528720965

Zubehör

Art. / Order- number	Produkt	Verpackungs- einheit (VE)	Material	ruthex Shop Link	EAN (Barcode auf VE)
GE-KASTEN-001	Sortimentskasten	RX-M2x4 (70St.), RX-M3x5,7 (100St.), RX-M4x8,1 (50 St.), RX-M5x9,5 (50St.)	Bleifreies Messing	Link	4260528721160
LOE-SET-011	Lötspitzen	7 St.	Bleifreies Messing	Link	4260528721269
ENT-11SET-001	Entgrater	11 Klingen	Aluminium+ HSS Stahl	Link	4260528721665
BOH-SET-001	Bohrerset	5 St.	HSS Stahl	Link	4260528721245

RX-Reihe - Zölliges UNC-Gewinde


Bleifreies-Messing

Vorteile:

- Geeignet für thermoplastische Kunststoffteile (Besonders geeignet im 3D-Druck)
- Verdrehsichere und spannungsarme Verankerung
- Hohe Auszugswerte



Messing | metrisches Gewinde

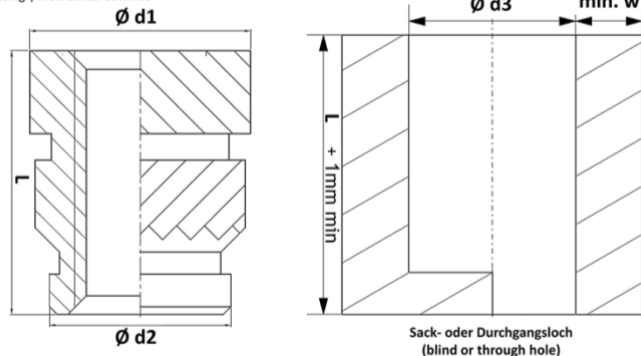

Maßtabelle:

Durchmesser (d)	Gewindeinsatz	Ø (d1)	Ø (d2)	Länge (L) Nennmaß	w min.	Ø (d3)
#2-56	RX-2-56x4	3,6	3,1	4,0	1,3	3,2
#4-40	RX-4-40x5.7	4,6	3,9	5,7	1,6	4,0
#8-32	RX-8-32x8.1	6,3	5,5	8,1	2,1	5,6
#10-24	RX-10-24x9.5	7,1	6,3	9,5	2,6	6,4
1/4"-20	RX-1/4x12.7	8,7	7,9	12,7	3,3	8,0
3/8"-16	RX-3/8-16-x12.7	12,6	11,8	12,7	6,0	11,9

Bestellnummern / Verpackungseinheiten(VE):

Art. / Order- number	Gewindeinsatz	Verpackungs- einheit (VE)	Gewinde	Material	EAN (Barcode auf VE)
GE-2-56x4-001	RX-2-56x4	70 St.	#2-56	Bleifreies Messing	4260528721290
GE-4-40x57-001	RX-4-40x5.7	100 St.	#4-40	Bleifreies Messing	4260528721306
GE-8-32x81-001	RX-8-32x8.1	50 St.	#8-32	Bleifreies Messing	4260528721313
GE-10-24x95-001	RX-10-24x9.5	50 St.	#10-24	Bleifreies Messing	4260528721320
GE-1/4x127-001	RX-1/4x127	20 St.	1/4"-20	Bleifreies Messing	4260528721214
GE-3/8x127-001	RX-3/8-16-x12.7	15 St.	3/8"-16	Bleifreies Messing	4260528721337

Zubehör

Art. / Order- number	Produkt	Verpackungs- einheit (VE)	Material	ruthex Shop Link	EAN (Barcode auf VE)
GE-KASTEN-U-001	Sortimentskasten	RX-2-56x4 (70St.), RX-4-40x5.7(100St.), RX-8-32x8.1 (50 St.), RX-10-24x9.5 (50St.)	Bleifreies Messing	Link	4260528721344
LOE-SET-011	Lötspitzen	7 St.	Bleifreies Messing	Link	4260528721269
ENT-11SET-001	Entgrater	11 Klingen	Aluminium+ HSS Stahl	Link	4260528721665
BOH-SET-001	Bohrerset	5 St.	HSS Stahl	Link	4260528721245

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm