

IDEAL SHREDCAT 8200

max.

18

Blatt

**Preiswerter Schreibtisch-Aktenvernichter
für Datenschutz am Arbeitsplatz.**

← 22 cm →

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 16-18 | 14-16

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 14-16 | 12-14

Stufe P-5 2 x 12 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 11-13 | 10-12



* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen 21 l (Schnittgutbehälter)

Strom 230 V / 50 Hz

Leistung** P-2 - 185 Watt


P-4 - 220 Watt

P-5 - 360 Watt

** bei maximaler Blattleistung

Produktbeschreibung

Einfachste Bedienung über Multifunktionsschalter für Start/Stopp (Aus) und Rückwärts. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Arbeitsbreite 220 mm. Reversierfunktion gegen Papierstau. Leiser und starker Motor für hohe Schnittleistung. Zeitloses, modernes Design. Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige. Abschaltautomatik für sicheres Entleeren. Überhitzungsschutz – schaltet bei Überlastung automatisch ab. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt.

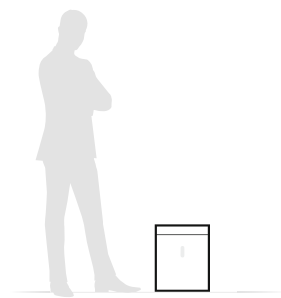

Maße 425 x 348 x 215 mm (H x B x T)


Gewicht 7,7 kg / 8,5 kg (Cross Cut)

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL SHREDCAT 8200

Ausstattungsmerkmale

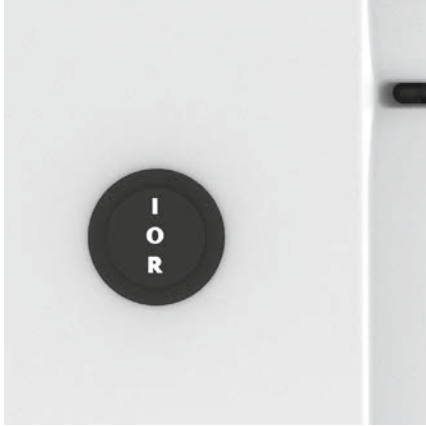

BEDIENELEMENT

Über den Multifunktionsschalter für Start/Stop (Aus) und Rückwärts lässt sich das Gerät einfach bedienen.



SCHNITTGUT-BEHÄLTER

Mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik, wenn das Geräteteil vom Behälter abgenommen wird.



IDEAL