

IDEAL SHREDCAT 8292

max.
200
Blatt

Neuartiger, kompakter Auto-Feed-Aktenvernichter
für bis zu 200 Blatt Papier oder 10 Blatt manuell.

← 22 cm →

Stufe P-4 4 x 10 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 10 / Autofeed: 200



* Papier DIN A4, 80 g/m²


Technische Daten

Volumen 26 l (Schnittgutbehälter)

Strom 230 V / 50 Hz

Leistung** P-4 - 276 Watt

** bei maximaler Blattleistung

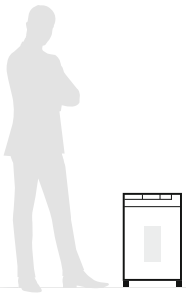

Maße 594 x 373 x 255 mm (H x B x T)

Gewicht 11,6 kg

Produktbeschreibung

Neuartiges, platzsparendes Auto-Feed-System zur automatischen Zuführung von Papierstapeln mit bis zu 200 Blatt Papier (DIN A4, 80g/m²). Manuelle Eingabe von bis zu 10 Blatt gleichzeitig (Arbeitsbreite 220 mm). Intuitive Bedienung durch neues LCD-Display mit Anzeige des Betriebsstatus. Drucktasten für Vorwärtslauf / Stopp / Rückwärtslauf. Auto Start und Stopp über Lichtschranke. Automatisches Abschalten der Stromzufuhr nach 15 Minuten Inaktivität. Leiser, kraftvoller und energieeffizienter Motor. Sicherer Einsatz des Gerätes durch umfangreiches Sicherheitspaket. Herausnehmbarer Schnittgutbehälter mit großem Sichtfenster als Füllstandsanzeige und Abschaltautomatik bei vollem Behälter. Auffangvolumen von 26 Litern. Mobil durch feststellbare Lenkrollen. Vernichtet auch Heftklammern und Kreditkarten.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL SHREDCAT 8292

Ausstattungsmerkmale



KOMPAKTES AUTO-FEED-SYSTEM

Papierstapel mit bis zu 200 Blatt Papier können in das Gerät eingelegt und automatisch vernichtet werden.



BEDIENFELD

Einfache Bedienung über Drucktasten für Vorwärts/Stopp/Rückwärts. Das LCD-Display zeigt den Betriebsstatus über animierte Grafiken an.



SNITTGUTBEHÄLTER

Einfache Entnahme des Schnittguts durch den ausziehbaren Schnittgutbehälter. Anzeige des Betriebsstatus „Tür offen“.



LENKROLLEN

Vier Lenkrollen (zwei feststellbar) sorgen für Mobilität und ermöglichen den flexiblen Einsatz dieses Shredders.



IDEAL