

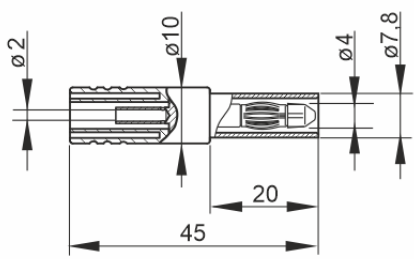


Stecker

ASS 4-2



Produkt	ASS 4-2
Beschreibung	Berührungsgeschützter Sicherheitsadapter mit gefedertem 4mm Sicherheitsstecker und starrer 2mm Sicherheitsbuchse zur Aufnahme von 2mm Sicherheitsstecker, 1000V-System, IEC61010.
Betriebsanleitung	BA466
Artikel-Nr. / *Farbe	9736101xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz </div> <div style="text-align: center;">  01 rot </div> </div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte Buchse Ø 2 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 28.11.2024

Stand: 28.11.2024