



W2050 Pro 1080P Auto Focus Webcam


Artikelnummer: K81176WW | UPC Code: 0 85896 81176 3

Setzen Sie
sich, Ihr Team
oder Ihren
Hintergrund in
Szene.

Die technischen und softwaretechnischen Kenntnisse, die für die Einrichtung einer optimalen Videokonferenzeinrichtung erforderlich sind, können überfordern. Berufstätige benötigen eine Lösung, die ihnen die Arbeit erleichtert. Die W2050 Pro 1080P Auto Focus Webcam von Kensington bietet einen breiten 93°-Blickwinkel für Team-Meetings, Vorträge und Produktpräsentationen und verleiht den heutigen Videokonferenzanwendungen einen professionellen Touch. Mit Videos in hoher Qualität (1080p @ 30fps) zusammen mit dem dynamischen 2-fach Zoom, zwei omnidirektionalen Mikrofonen, flexibler Kameraplatzierung und optimierter Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt die W2050 für noch bessere Videokonferenzen.

Besondere Merkmale:

- Optimiert für Microsoft Teams, Zoom und weiteren
- Weiter 93°-Blickwinkel passend für mehrere Teilnehmer
- Personalisierte Videoeinstellungen mit Kensington Connect™
- Elektronische Schwenk- und Neigefunktion und 2-fach Zoom für Fokusanpassungen
- Manuelle Anpassungen um 37° vertikal und 360° horizontal
- Großer Sensor für Belichtungsausgleich bei schwachem Licht
- Omnidirektionales Mikrofon mit Noise-Cancellation
- Sorgfältig getestet und Wischutz bestätigt

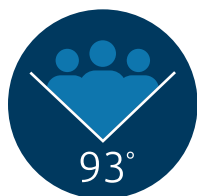


W2050 Pro 1080P Auto Focus Webcam

Artikelnummer: K81176WW | UPC Code: 0 85896 81176 3



Professionelle Video Technologie

Liefert hochqualitative Videos mit 1080p (1920x1080 @ 30fps) mit Autofokus und einem großen Sensor für verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen.

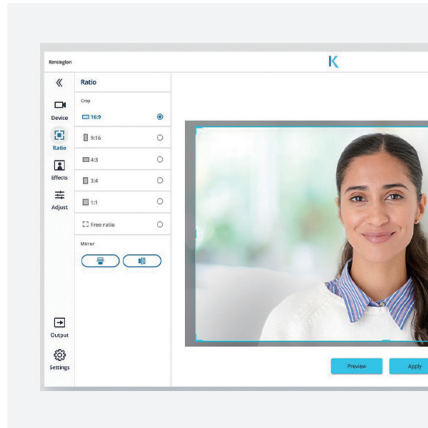

Intuitive & leistungsstarke Software

Passen Sie Ihre Videoeinstellungen mit nur einem Mausklick an. Verwenden Sie Kensington Connect™, um Ihren Fokus, Ihre Beleuchtung und Ihr Anwendung in jeder Umgebung zu optimieren.



Weitwinkel mit Abdeckblende

Der diagonale 93°-Blickwinkel ist ideal für Teambesprechungen, Vorträge oder Produktpräsentationen. Mit der integrierten Abdeckblende können Sie steuern, wann Sie gesehen werden.




Flexible Positionierung

Stellen Sie Ihre Webcam manuell um bis zu 37° vertikal und 360° horizontal ein, um die besten Kamerawinkel zu gewährleisten. Übernehmen Sie die Kontrolle mit der elektronischen Schwenk- und Neigefunktion und dem 2-fachen Zoom (ePTZ), zur Präsentation Ihrer Person, Ihrer Produkte oder Ihres Teams.



Omnidirektionale Stereo-Mikrofone

Zwei Mikrofone mit Noise-Reduction Technology sorgen dafür, dass Sie bei jedem Meeting und jeder Präsentation professionell klingen.

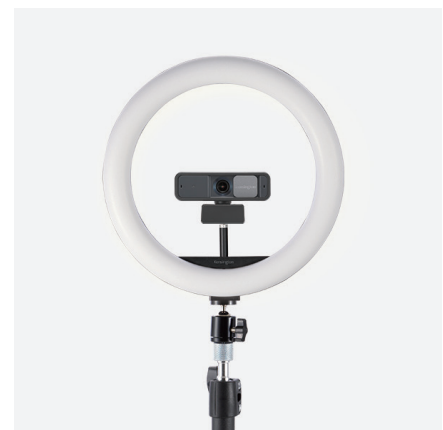

Kensington Ecosystem kompatibel

Erstellen Sie ein maßgeschneidertes Setup, das auf Ihre Umgebung abgestimmt ist, in Kombination mit dem Tischstativ (K87651WW) und dem Ringlicht (K87653WW) - weiteres Zubehör erhältlich.

W2050 Pro 1080P Auto Focus Webcam

Artikelnummer: K81176WW | UPC Code: 0 85896 81176 3

Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 oder höher, macOS® 10.15 oder höher, Chrome OS™
Plug & Play	Ja
Software	Kensington Konnect: Download verfügbar auf der Kensington Website (www.kensington.com/konnect)

USB-Verbindung

Kabel	1,5 m USB-A-Kabel mit USB-A auf USB-C Adapter
-------	---

Mikrofon

Typ	Omnidirektionale Stereo-Mikrofone
-----	-----------------------------------

Kamera

Megapixels	2
CMOS Sensorgröße	1/2.7"
FOV	93° diagonal
Fokus	Autofokus
Abdeckblende	Ja
Befestigung	1/4"-Schraubgewinde, Befestigungsclip

LED-Anzeige

RGB	Blau: Webcam ist eingeschaltet
-----	--------------------------------

Materialspezifikationen

Hauptgehäuse	ABS
Vordere Abdeckung	ABS
Hintere Abdeckung	ABS
Abdeckung für die hintere Kamera	ABS + Nickelbeschichtung
Kameralinse	Glas
LED Lichtanzeige	PC
Kabel	TPE
Clip-Standfuß	ABS
Clip-Gummi	TPU
Clip-Hub-Sockel	ABS
Clip-Hub Gummiobenseite	Silikongummi
Clip-Hub Gummiunterseite	Silikongummi
1/4"-Einsteckmutter	Kupferlegierung
Scharnierschraube	SUS304

Abwischbar

Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden.

W2050 Pro 1080P Auto Focus Webcam

Artikelnummer: K81176WW | UPC Code: 0 85896 81176 3

Produktabmessungen

Abmessungen	Breite: 89 mm Länge: 48 mm Höhe: 53,7 mm
Gewicht	125 g
Gehäusefarbe & -material	Schwarz / ABS
Stellfläche	47,8 cm ²

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	Retail Box
Abmessungen	Breite: 153,5 mm Länge: 162,1 mm Höhe: 76,5 mm
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	Webcam, USB A-auf-USB C-Adapter, Bedienungsanleitung, Konformitätsbescheinigung, Garantie, Welcome-Flyer, China RoHS Bestätigung
Umkarton	Anzahl: 8 Stück

Stromversorgung & Umgebungsbedingungen

Leistungsaufnahme im Standby	5 V/0,04 A 0,2 W
Nennleistung Netzteil	5 V/200 mA 1 W
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-15 bis 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	55 % bei Betriebstemperatur von 25 °C

Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland	China
Zertifizierungen & Konformität	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL
Garantie	2 Jahre weltweit



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
© 2022 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT36678DE