


PRODUKTDATENBLATT

FS1 FUSION

TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Zerspanung
- Härte

Form 27

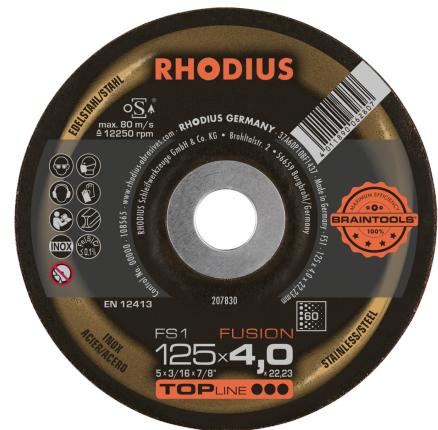

- Ideal für Kehlnahtschleifen
- Wirtschaftliche Alternative zur Fächerschleifscheibe
- Körnung frei wählbar (40/60/80)

Die FS1 FUSION vereint das feine Schleifbild einer Fächerschleifscheibe mit der Langlebigkeit einer Schruppscheibe.

Typenbezeichnung	FS1 FUSION
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	207830
GTIN	4011890062807
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,110 kg
Produktabmessung	125 x 4,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	4,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Körnung SU	60
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	BRAINTOOLS
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	37A46P10BF1347
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890063101
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm

Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,100 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/t_ZURs5LF2Q https://youtu.be/vFkixa7Jsc4