

PRODUKTDATENBLATT

KFS




Unterlage Vulkanfiber
Kornart Aluminiumoxid
Bindung Kunstharz

- Gute Zerspanungsleistung
- Hohe Lebensdauer
- Geringer Funkenflug

Aluminiumoxyd-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine hohe Abtragsleistung auf Stahl.

 Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH
TURBO und RH ST siehe Seite 71

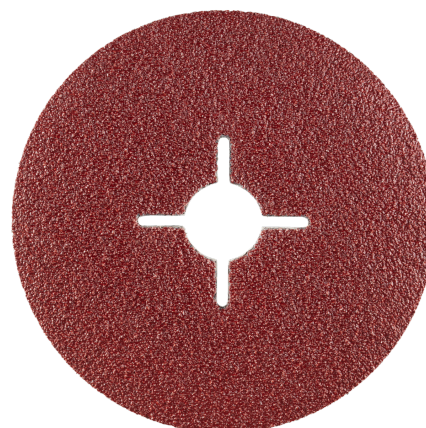

Typenbezeichnung	KFS
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	300129
GTIN	4011890021842
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,062 kg
Produktabmessung	180 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	36
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfiber
Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890082997
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	180 mm
Breite Verpackung	180 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,550 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR