

PRODUKTDATENBLATT


RH TURBO



Stützteller

- Aggressiveres Arbeiten
- Kühlerer Schliff
- Besonders geeignet für KFK

Turbo-Stützteller für Fiberscheiben – die Bauform ermöglicht aggressives Arbeiten bei gleichzeitig optimierter Kühlung.

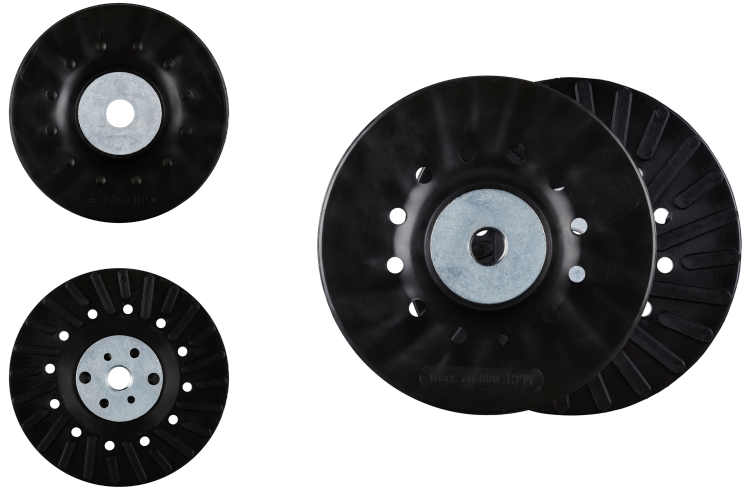

Typenbezeichnung	RH TURBO
Artikelbezeichnung 1	Stützteller Fiberscheibe
Artikel-Nr.	300385
GTIN	4011890030523
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,088 kg
Produktabmessung	115 x M14
Durchmesser 1	115 mm
Gewindeaufnahme	M14
Form Langversion	Stützteller
Form Kurzversion	Stützteller
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890048429
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	125 mm
Breite Verpackung	165 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,880 kg
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE