


PRODUKTDATENBLATT

RH403S - Ergänzungsset

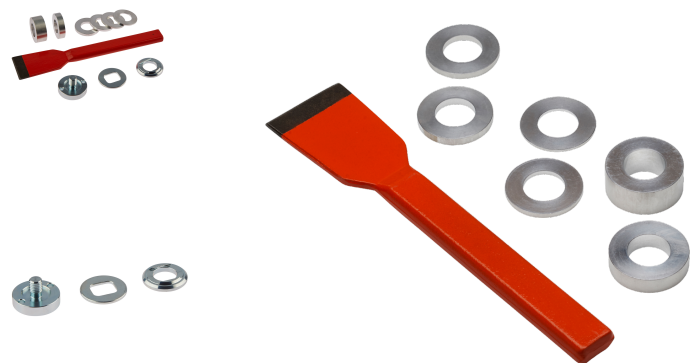

- Perfekt abgestimmt auf ALL IN ONE
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzzen durch Klapphaube
- Kraftvoller 2.300 W Motor durchzugsstark
- Elektronik: Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Saugschlaucharretierung verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsen
- Frästiefeneinstellung werkzeuglos, komfortabel, von 12 - 45 mm
- Spindelarretierung einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise
- geringer Abstand Schutzhaube Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 18 mm
- Geschlossene Haube optimale Strömungsverhältnisse
- Schiebender Schnitt bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Klasse M Distanzringe für Einzelscheiben-Verwendung und Ausbrechwerkzeug in Ergänzungsset erhältlich
- Ergänzungsset mit Distanzringen 2, 3, 4, 5, 10, 17 mm für Einzelscheiben + Flachmeißel



Mit der RH403S lassen sich Nuten und Kanäle z. B. im Mauerwerk einfach und schnell schlitzzen. Die Geräteelektronik umfasst einen Sanftanlauf, eine Temperatur- und Überlastabschaltung sowie eine Überlastanzeige. Zusätzlich zeichnet sich die Maschine durch eine schlanke Bauweise aus. Für die Mauerschlitzzfräse bietet RHODIUS die beiden Diamanttrennscheiben LD403S mit einer Breite von 19 mm und LD404 mit einer Breite von 28,5 mm mit Durchmessern von 125 mm und 150 mm an. Durch das ALL IN ONE-System mit verschränkt angeordneten Segmenten entstehen passgenaue Mauerschlitze. Der geringe Abstand der Schutzklappe erlaubt das Fräsen mit Diamantscheiben für ein randnahe Arbeiten bis 18 mm. Durch das Verstellen der Schutzhaube, stellen sie mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug die Schlitztiefe von 12 – 45 mm stufenlos ein. Aufgrund der geteilten Sicherheitsspindel mit passgenauen Distanzringen können Handwerker das Werkzeug mühelos auswechseln, sodass sich die Rüstzeit auf ein Minimum reduziert. Nur mit der geteilten Spindel ist der Einsatz der ALL IN ONE möglich. Zudem ist die Fräse mit einem flexiblen Sicherheitskabel ausgestattet. Der Stutzen mit einem Durchmesser von 35 mm ist für den Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der Klasse M vorgesehen. Der ergonomische Handgriff mit Schalter inklusive Einschaltsperrung dient ebenso wie der schiebende Schnitt der komfortablen und präzisen Bedienung. Min. Leistungsanforderung der Maschine: Ø125mm - 1.800 W / Ø 150 mm - 2.200 W Nicht geeignet für Einsatz auf Winkelschleifern.

 Min. Leistungsanforderung der Maschine:
Ø125mm - 1.800 W / Ø 150 mm -

2.200 W Nicht geeignet für Einsatz auf
Winkelschleifern.

* RH403S - Ergänzungskit mit Distanzringen 2, 3, 4, 5, 10, 17 mm für Einzelscheiben + Flachmeißel

Typenbezeichnung	RH403S - Ergänzungskit
Artikelbezeichnung 1	Ergänzungskit RH403S
Artikel-Nr.	304015
GTIN	4011890110454
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,590 kg
Produktkategorie-Nummer	PKSON
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890110454
Verpackungsart	Blister
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	330 mm
Breite Verpackung	215 mm
Höhe Verpackung	10 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,590 kg
Zolltarifnummer	84669195
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/HgX10FKiCug https://youtu.be/y93lgPQO9Mw https://youtu.be/6T1anRYYiAE