


PRODUKTDATENBLATT

RS2

PROLINE

- Lebensdauer
- Zerspanung
- Härte

Form 27

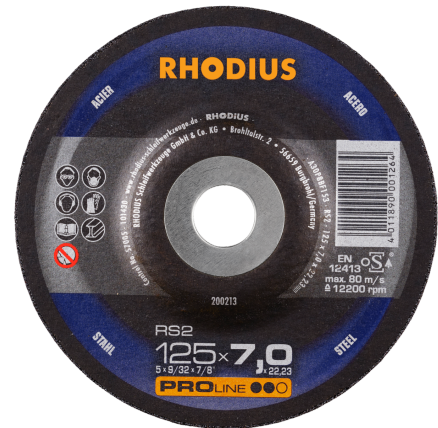

- Besonders gut im Bearbeiten von harten Materialien
- Hohe Zerspanungsleistung
- Lange Lebensdauer

Vielseitige Schrupscheibe. Durch die hohe Zerspanungsleistung schleift die RS2 effizient und mit guter Standzeit.



RS2 Pipeline werden in 4 mm Dicke ohne Deckschicht gefertigt, um auch beim Umfangsschliff optimale Leistung auf Wurzelnähten zu ermöglichen.

Typenbezeichnung	RS2
Artikelbezeichnung 1	Schrupscheibe
Artikel-Nr.	200213
GTIN	4011890001264
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,194 kg
Produktabmessung	125 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schrupscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Gleisoberbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A30P8BF153
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044278
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,850 kg

Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE