

PRODUKTDATENBLATT

RS38


PROLINE ●●●○

●●●●○ Lebensdauer

●●●●○ Zerspanung

●●●●○ Härte

Form 27

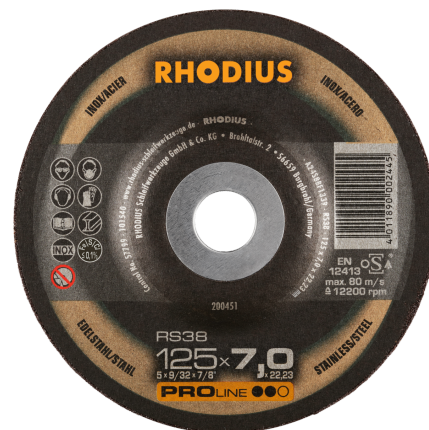

- Angenehmes Schleifverhalten
- Hohe Standzeit
- Hohe Zerspanungsleistung

Leistungsstarke Schruppscheibe mit hoher Zerspanung, guter Standzeit und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Typenbezeichnung	RS38
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	200451
GTIN	4011890002445
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,200 kg
Produktabmessung	125 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A24S8BF1339
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044599
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	5,000 kg

Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE