


PRODUKTDATENBLATT

RS66



- Lebensdauer
- Zerspanung
- Härte

Form 27

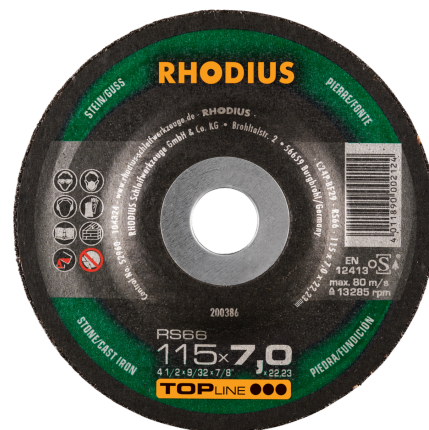

- Hohe Standzeit
- Gute Zerspanungsleistung
- Aggressives Schleifen

Schruppscheibe für Stein sowie die Bearbeitung von Grauguss und Titan.

Typenbezeichnung	RS66
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	200386
GTIN	4011890002124
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,143 kg
Produktabmessung	115 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Stein Guss
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	C24P-BF29
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044476
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	210 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	3,575 kg

Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE