


PRODUKTDATENBLATT

RS66

TOPLINE ●●●

●●●●●● Lebensdauer
●●●○○○ Zerspanung
●●●○○○ Härte

Form 27

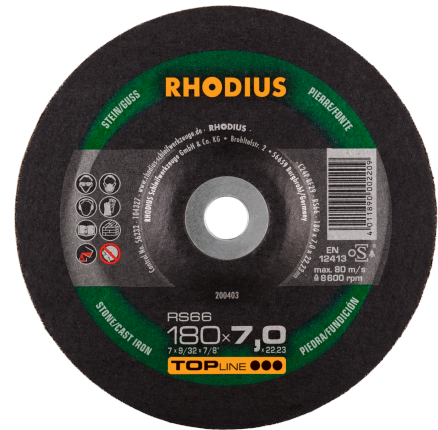

- Hohe Standzeit
- Gute Zerspanungsleistung
- Aggressives Schleifen

Schruppscheibe für Stein sowie die Bearbeitung von Grauguss und Titan.

Typenbezeichnung	RS66
Artikelbezeichnung 1	Schruppscheibe
Artikel-Nr.	200403
GTIN	4011890002209
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,338 kg
Produktabmessung	180 x 7,0 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	7,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schruppscheibe
Form Kurzversion	Form 27
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Materialeignung	Stein Guss
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	C24P-BF29
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044506
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	185 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	3,380 kg

Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE