

PRODUKTDATENBLATT

VISION PRO

PROLINE ●●●○


●●●○○○ Lebensdauer

schräg



- Freie Sicht auf das Werkstück
- Kontrollierter Materialabtrag
- Besonders gut bei der Anwendung auf Stahl

Zirkon-Fächerschleifscheibe. Dank ihrer drei Aussparungen wird die VISION PRO beim Drehen transparent. Das ermöglicht permanente Kontrolle des Arbeitsergebnisses.

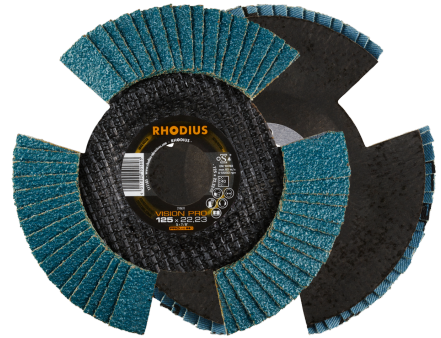

Typenbezeichnung	VISION PRO
Artikelbezeichnung 1	Lamellenschleifscheibe
Artikel-Nr.	210637
GTIN	4011890102138
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,074 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe schräg
Form Kurzversion	schräg
Körnung SU	40
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890102145
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,740 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE