


PRODUKTDATENBLATT

XT10

TOP LINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

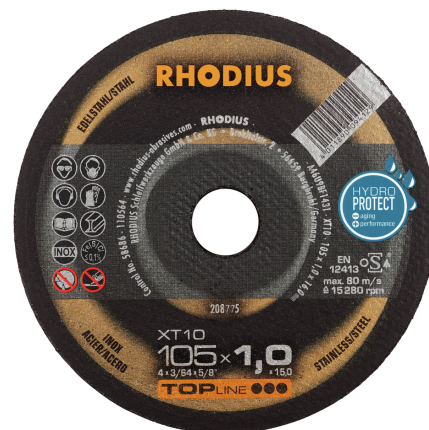

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche.

 Ideal für antriebsstarke Maschinen.

* Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 10,00 mm enthalten

Typenbezeichnung	XT10
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	Trennscheibe
Artikel-Nr.	208775
GTIN	4011890072547
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,022 kg
Produktabmessung	105 x 1,0 x 15,00*
Durchmesser 1	105 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	15,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	EXTENDED HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach ISO 525	A46U9BF1431
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890072554
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1

Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,550 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/b8oTFAC9dMo