

Artikel Nr. / Article No.: 000140 / 000141 / 000142


Konstantspannung Netzgerät / Constant voltage power supply unit

Produkteigenschaften

Kurzschlusschutz
Überhitzungsschutz 110
Schutzklasse II
Einschaltstrom ist 10-20 % höher
2,0 m Anschlusskabel primär
0,6 m Anschlusskabel sekundär

Product features

short circuiting protection
thermally protected 110
protection class II
inrush current is 10-20% highert
2,0 m connection cable primary
0,6 m connection cable secondary

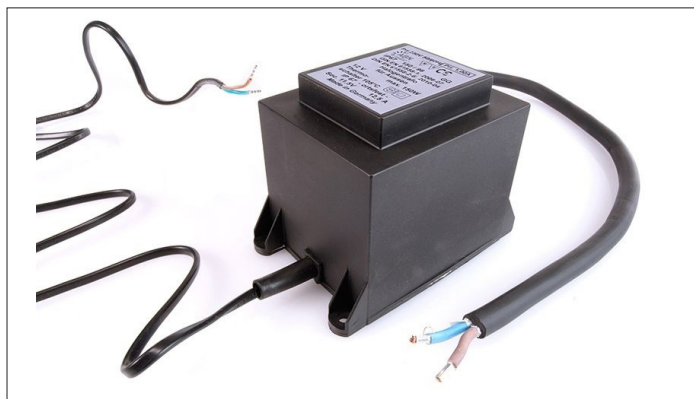

Artikel Nr. Article No.	Eingangsspannung Input Voltage (V AC 50/60Hz)	max. Leistung max. Power (W)	Ausgangsstrom Output Current (A)	Ausgangsspannung Output Voltage (V)
000140	230	75	6,5	12
000141	230	150	12,5	12
000142	230	300	25	12

Artikel Nr. Article No.	Leistungsfaktor Power Factor (λ)	Umgebungs Temp. Ambient Temp. (°C)	Gehäuse Temp. Casing Temp. (°C)	Maße Ø x H Dimensions Ø x H (mm)	Gewicht Weight (g)
000140	0,60	-10 - +40	105	108 x 81 x 66	1777
000141	0,60	-10 - +40	105	130 x 93 x 78	2744
000142	0,60	-10 - +40	105	130 x 93 x 102	4099

