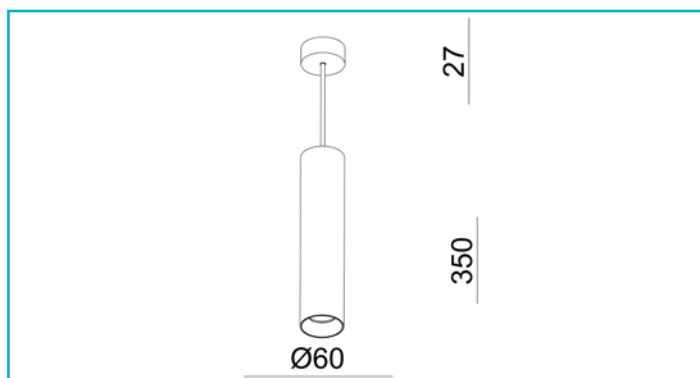


**Besonderheiten**

- flacher und dezenter Leuchtensockel
- durch umfangreiches Zubehör individualisierbar
- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Aluminium                            |
| <b>Gehäusefarbe</b>           | Schwarz                              |
| <b>Material Lichtaustritt</b> | Polycarbonat - PC                    |
| <b>Schutzklasse</b>           | I / Schutzerdung                     |
| <b>max. Leistung</b>          | 1x max. 7,5 W                        |
| <b>Eingangsspannung</b>       | 220-240 V/AC 50 / 60 Hz              |
| <b>Fassung / Sockel</b>       | GU10                                 |
| <b>Anzahl Sockel</b>          | 1 STK                                |
| <b>Dimmbar</b>                | Ja                                   |
| <b>Ansteuerung</b>            | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| <b>Bewegungsmelder</b>        | Nein                                 |
| <b>Ausführung</b>             | Ohne Leuchtmittel                    |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>  | 1                                    |
| <b>Lichtcharakteristik</b>    | Direkt                               |
| <b>Lichtrichtung</b>          | Unten                                |
| <b>Höhe</b>                   | 350 mm                               |
| <b>Durchmesser</b>            | 60 mm                                |
| <b>Sockelhöhe</b>             | 27 mm                                |
| <b>Sockeldurchmesser</b>      | 60 mm                                |
| <b>Pendellänge max.</b>       | 1500 mm                              |
| <b>Artikelgewicht</b>         | 711 g                                |
| <b>IP Schutzart</b>           | IP 20                                |