
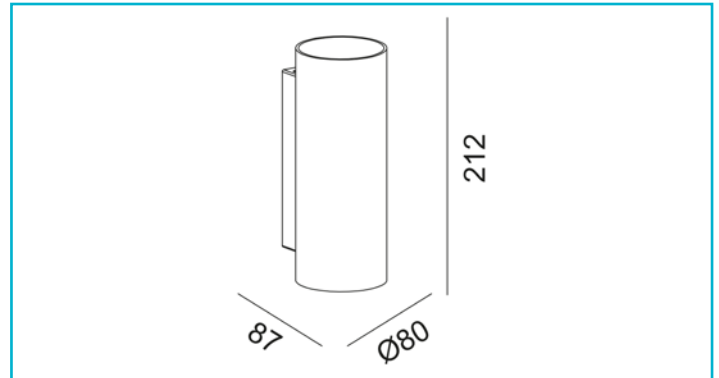


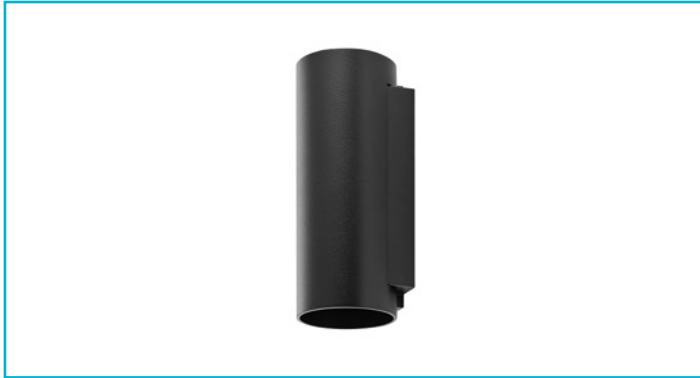

Die Wandaufbauleuchte CAN IP65 ist eine robuste und vielseitige Lösung für den Außenbereich. Erhältlich als klassische Wandleuchte und als Up/Down-Variante mit beidseitigem Lichtaustritt ist sie perfekt für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die IP65-Zertifizierung garantiert Schutz vor Staub und Wasser. Dank des weit verbreiteten GU10-Sockels ist ein Leuchtmittelwechsel einfach und schnell möglich. Steckklemmen für starre und flexible Leitungen erleichtern die unkomplizierte Montage. Die Außenleuchte CAN ist Teil einer vielseitigen Serie, die auch als Pendel-, Decken-, Wand- und Leseleuchte erhältlich ist.

Besonderheiten

- individuelle Lichtlösung durch austauschbares Leuchtmittel
- kombinierbar mit der umfangreichen Produktfamilie der CAN - Serie

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Material Lichtaustritt	Glas
Schutzklasse	I / Schutzerdung
max. Leistung	2x max. 7,5 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	2 STK
Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Bewegungsmelder	Nein
Ausführung	Ohne Leuchtmittel
Lichtaustrittsflächen	2
Lichtcharakteristik	Direkt, Indirekt
Lichtrichtung	Oben, Unten
Länge	87 mm
Höhe	212 mm
Durchmesser	80 mm
Artikelgewicht	970 g
IP Schutzart	IP 65