


**Besonderheiten**

- dimmbar mit DALI2 / DALI1
- dimmbar mit 0-10V / 1-10V
- dimmbar mit Touch-Dimmer über 230V Taster (iPush)
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- Netzgerät und PWM-Dimmer in einem Gerät
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	150 W
Ausgangsspannung	48 V/DC
Ausgangsstrom	0-3125 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI 2 / DT6, 0-10 V, 1-10 V, Intelli Push-Dim
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,98
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Einschaltstrom max.	38 A / 430 µs
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
IP Schutzart	IP 20
Schaltzyklen	25000
Lebensdauer	50000 h
Länge	295 mm
Breite	40 mm
Höhe	32 mm
Artikelgewicht	417 g

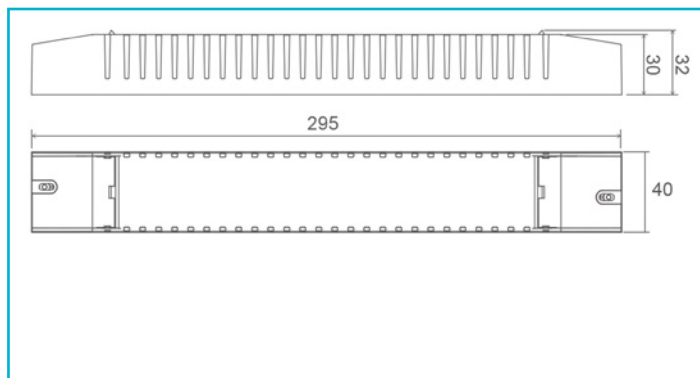